


BR-Family
Brüstungskanäle
und Geräteeinbau
Bestellhilfe
April 2021

Für jeden Einsatz offen tehalit-Geräteeinbau



Das umfangreiche tehalit-Geräteeinbauprogramm von Hager stellt für jeden Bedarf die passenden Einsätze zur Verfügung. Alle Geräteeinbaudosen für die tehalit-Blendenteknik sind auf der Verpackung grau gekennzeichnet. Anhand der Piktogramme erkennen Sie sofort, ob es sich um Leerdosen für Energie- oder Datenanschlüsse bzw. für frontrastenden oder C-Profil-Einbau handelt.

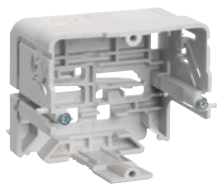

Graue Geräteeinbaudosen für die tehalit-Blendenteknik



Verpackungsbeschriftung der Einbaudosen für die tehalit-Blendenteknik

 
Standard-Geräteeinbau



Mit Hilfe der schwarzen Geräteeinbaudosen lassen sich gängige Standard-Unterputzgeräte für Energie und Daten sicher einbauen und mit den passenden Rahmen des jeweiligen Schalterherstellers kombinieren. Im Unterschied zu den grauen Einbaudosen für den tehalit-Geräteeinbau sind die Einbaudosen für den Standard-Geräteeinbau auf der Verpackung schwarz gekennzeichnet.








Schwarze Geräteeinbaudosen für Standard-Unterputzgeräte mit Rahmen des Schalterherstellers



Verpackungsbeschriftung der Einbaudosen für Standard-Unterputzgeräte mit Rahmen des Schalterherstellers

BR-Family Brüstungskanal-Übersicht

		Max. Leitungs- belegung Ø 11 mm (Füllgrad 0,5 mit Geräteeinbau)	Kanalhöhe	Kanalbreite	Oberteil	Geräteeinbau	Grundprofil	Oberteil	Kupplungspaar	Inneneck- Grundprofil	Inneneck- Haubenformteil Kunststoff halogenfrei	Außenek- Grundprofil	Außenek- Haubenformteil Kunststoff halogenfrei	Endplatte	Flachwinkel- Grundprofil	Flachwinkel- Haubenformteil Kunststoff halogenfrei	Kabelrückhalte- bolzen Kunststoff halogenfrei	Trennwand Kunststoff-PVC	Trennwand Kunststoff halogenfrei	Trennwand 2-fach, PVC	Trennwand Stahlblech
tehalit.BRN Kunststoff – PVC																					
	10	68 mm	130 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRN651301 x ¹⁽²⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾	BR65X9 (Ersatzteil)			BR651304H x ¹⁽²⁾		BR651303H x ¹⁽²⁾	BR651306 x ¹⁽²⁾		BR651305H x ¹⁽²⁾	BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	16	68 mm	170 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRN651701 x ¹⁽²⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾	BR65X9 (Ersatzteil)			BR651704H x ¹⁽²⁾		BR651703H x ¹⁽²⁾	BR651706 x ¹⁽²⁾		BR651705H x ¹⁽²⁾	BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	24	68 mm	210 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRN652101 x ¹⁽²⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾	BR65X9 (Ersatzteil)			BR652104H x ¹⁽²⁾		BR652103H x ¹⁽²⁾	BR652106 x ¹⁽²⁾		BR652105H x ¹⁽²⁾	BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
tehalit.BR Kunststoff – PVC																					
	10	68 mm	100 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BR651001 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR65X9 (Ersatzteil)	BR651004 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651004H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651003 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651003H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651006 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651005 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651005H x ¹⁽²⁾⁽³⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	18	68 mm	130 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BR651301 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR65X9 (Ersatzteil)	BR651304 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651304H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651303 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651303H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651306 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651305 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651305H x ¹⁽²⁾⁽³⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	28	68 mm	170 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BR651701 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR65X9 (Ersatzteil)	BR651704 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651704H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651703 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651703H x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651706 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651705 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR651705H x ¹⁽²⁾⁽³⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	23	68 mm	210 mm	2 x 80 mm	frontrastend C-Profil	BR652101D x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR0802 x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR65X9 (Ersatzteil)	BR652104D x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652104DH x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652103D x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652103DH x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652106D x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652105D x ¹⁽²⁾⁽³⁾	BR652105DH x ¹⁽²⁾⁽³⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
tehalit.BRH halogenfreier Kunststoff – PC/ABS																					
	10	68 mm	100 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRH651001 x ¹	BRH0802 x ¹	BR65X9 (Ersatzteil)		BR651004H x ¹		BR651003H x ¹	BR651006 x ¹		BR651005H x ¹		BRTB		BRHT		L6477VERZ
	18	68 mm	130 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRH651301 x ¹	BRH0802 x ¹	BR65X9 (Ersatzteil)		BR651304H x ¹		BR651303H x ¹	BR651306 x ¹		BR651305H x ¹		BRTB		BRHT		L6477VERZ
	28	68 mm	170 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRH651701 x ¹	BRH0802 x ¹	BR65X9 (Ersatzteil)		BR651704H x ¹		BR651703H x ¹	BR651706 x ¹		BR651705H x ¹		BRTB		BRHT		L6477VERZ
	23	68 mm	210 mm	2 x 80 mm	frontrastend C-Profil	BRH652101D x ¹	BRH0802 x ¹	BR65X9 (Ersatzteil)		BR652104DH x ¹		BR652103DH x ¹	BR652106D x ¹		BR652105DH x ¹		BRTB		BRHT		L6477VERZ
tehalit.BRS Stahlblech																					
	10	68 mm	100 mm	80 mm	frontrastend	BRS651001 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651009	BRS651004 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651004H x ¹⁽³⁾	BRS651003 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651003H x ¹⁽³⁾	BRS651006 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651005 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651005H x ¹⁽³⁾			G1612	G1615		TWS70VERZ
	18	68 mm	130 mm	80 mm	frontrastend	BRS651301 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651309	BRS651304 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651304H x ¹⁽³⁾	BRS651303 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651303H x ¹⁽³⁾	BRS651306 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651305 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651305H x ¹⁽³⁾			G1612	G1615		TWS70VERZ
	29	68 mm	170 mm	80 mm	frontrastend	BRS651701 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651709	BRS651704 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651704H x ¹⁽³⁾	BRS651703 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651703H x ¹⁽³⁾	BRS651706 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651705 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651705H x ¹⁽³⁾			G1612	G1615		TWS70VERZ
	39	68 mm	210 mm	80 mm	frontrastend	BRS652101 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS652109	BRS652104 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652104H x ¹⁽³⁾	BRS652103 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652103H x ¹⁽³⁾	BRS652106 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS652105 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652105H x ¹⁽³⁾			G1612	G1615		TWS70VERZ
	23	68 mm	210 mm	2 x 80 mm	frontrastend	BRS652101D x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS652109D	BRS652104D x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652104DH x ¹⁽³⁾	BRS652103D x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652103DH x ¹⁽³⁾	BRS652106D x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS652105D x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR652105DH x ¹⁽³⁾			G1612	G1615		TWS70VERZ
	23	68 mm	170 mm	120 mm	C-Profil	BRS651701B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS1202 x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651709B	BRS651704B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BR651703B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651703B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾		BRS651706B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾	BRS651705B x ¹⁽³⁾⁽⁴⁾			BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	28	83 mm	130 mm	80 mm	frontrastend	BRS851301 x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS851309	BRS851304 x ¹⁽⁴⁾	BR651304H x ¹⁽³⁾	BRS851303 x ¹⁽⁴⁾		BRS851306 x ¹⁽⁴⁾	BRS851305 x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
	41	83 mm	170 mm	80 mm	frontrastend	BRS851701 x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS851709	BRS851704 x ¹⁽⁴⁾	BR651704H x ¹⁽³⁾	BRS851703 x ¹⁽⁴⁾		BRS851706 x ¹⁽⁴⁾	BRS851705 x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
	37	100 mm	130 mm	80 mm	frontrastend	BRS1001301 x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS1001309	BRS1001304 x ¹⁽⁴⁾	BR651304H x ¹⁽³⁾	BRS1001303 x ¹⁽⁴⁾		BRS1001306 x ¹⁽⁴⁾	BRS1001305 x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
	53	100 mm	170 mm	80 mm	frontrastend	BRS1001701 x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS1001709	BRS1001704 x ¹⁽⁴⁾	BR651704H x ¹⁽³⁾	BRS1001703 x ¹⁽⁴⁾		BRS1001706 x ¹⁽⁴⁾	BRS1001705 x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
	69	100 mm	210 mm	80 mm	frontrastend	BRS1002101 x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS1002109	BRS1002104 x ¹⁽⁴⁾	BR652104H x ¹⁽³⁾	BRS1002103 x ¹⁽⁴⁾		BRS1002106 x ¹⁽⁴⁾	BRS1002105 x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
	53	100 mm	210 mm	2 x 80 mm	frontrastend	BRS1002101D x ¹⁽⁴⁾	BRS0802 x ¹⁽⁴⁾	BRS1002109D	BRS1002104D x ¹⁽⁴⁾	BR652104DH x ¹⁽³⁾	BRS1002103D x ¹⁽⁴⁾		BRS1002106D x ¹⁽⁴⁾	BRS1002105D x ¹⁽⁴⁾			G1612	G1615		TWS90VERZ	
tehalit.BRA Aluminium																					
	10	68 mm	100 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA651001 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA651004 x ¹⁽⁵⁾	BR651004H x ¹⁽⁵⁾	BRA651003 x ¹⁽⁵⁾	BR651003H x ¹⁽⁵⁾	BR651006 x ¹⁽⁵⁾	BRA651005 x ¹⁽⁵⁾	BR651005H x ¹⁽⁵⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	18	68 mm	130 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA651301 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA651304 x ¹⁽⁵⁾	BR651304H x ¹⁽⁵⁾	BRA651303 x ¹⁽⁵⁾	BR651303H x ¹⁽⁵⁾	BR651306 x ¹⁽⁵⁾	BRA651305 x ¹⁽⁵⁾	BR651305H x ¹⁽⁵⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	28	68 mm	170 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA651701 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA651704 x ¹⁽⁵⁾	BR651704H x ¹⁽⁵⁾	BRA651703 x ¹⁽⁵⁾	BR651703H x ¹⁽⁵⁾	BR651706 x ¹⁽⁵⁾	BRA651705 x ¹⁽⁵⁾	BR651705H x ¹⁽⁵⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	39	68 mm	210 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA652101 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA652104 x ¹⁽⁵⁾	BR652104H x ¹⁽⁵⁾	BRA652103 x ¹⁽⁵⁾	BR652103H x ¹⁽⁵⁾	BR652106 x ¹⁽⁵⁾	BRA652105 x ¹⁽⁵⁾	BR652105H x ¹⁽⁵⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	23	68 mm	210 mm	2 x 80 mm	frontrastend C-Profil	BRA652101D x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA652104D x ¹⁽⁵⁾	BR652104DH x ¹⁽⁵⁾	BRA652103D x ¹⁽⁵⁾	BR652103DH x ¹⁽⁵⁾	BR652106D x ¹⁽⁵⁾	BRA652105D x ¹⁽⁵⁾	BR652105DH x ¹⁽⁵⁾		BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	23	68 mm	170 mm	120 mm	C-Profil	BRA651701B x ¹⁽⁵⁾	BRA1202 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA651704B x ¹⁽⁵⁾	BR651704H x ¹⁽⁵⁾	BRA651703B x ¹⁽⁵⁾		BRA651706B x ¹⁽⁵⁾	BRA651705B x ¹⁽⁵⁾			BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	34	68 mm	210 mm	120 mm	C-Profil	BRA652101B x ¹⁽⁵⁾	BRA1202 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA652104B x ¹⁽⁵⁾	BR652104H x ¹⁽⁵⁾	BRA652103B x ¹⁽⁵⁾		BRA652106B x ¹⁽⁵⁾	BRA652105B x ¹⁽⁵⁾			BRTB	M1043	BRHT	M1257	L6477VERZ
	27	85 mm	130 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA851301 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA851304 x ¹⁽⁵⁾	BR651304H x ¹⁽⁵⁾	BRA851303 x ¹⁽⁵⁾		BRA851306 x ¹⁽⁵⁾	BRA851305 x ¹⁽⁵⁾			BRTB	M1043	BRHT		L6477VERZ
	40	85 mm	170 mm	80 mm	frontrastend C-Profil	BRA851701 x ¹⁽⁵⁾	BRA0802 x ¹⁽⁵⁾	BRAX9	BRA851704 x ¹⁽⁵⁾	BR651704H x ¹⁽⁵⁾	BRA851703 x ¹⁽⁵⁾		BRA851706 x ¹⁽⁵⁾	BRA851705 x ¹⁽⁵⁾			BRTB	M1043	BRHT		L6477VERZ