

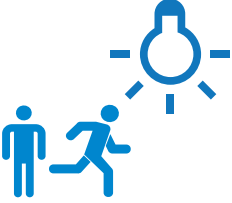
Bestellhilfe

Bewegungs- & Präsenzmelder



Melder-Übersicht

Deckenbewegungs- / präsenzmelder

		Basic		Mini	Classic		Korridor		Highbay
				 neu	 neu	 neu	 neu	 neu	 neu
		Einbau	Aufputz	Einbau	Einbau	Aufputz	Einbau	Aufputz	Aufputz
Kontaktart	ON/OFF	EE805A	EE804A	EER501	EER503	EER513	EER505	EER515	EER518
Ausführung									
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Erfassungswinkel		360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Montagehöhe / Erfassungsbereich		2,5 m / Ø 6 m	2,5 m / Ø 6 m	2,5 m / Ø 10 m	2,5 m / Ø 20 m	2,5 m / Ø 20 m	3 m / 30 x 5 m	3 m / 30 x 5 m	8 m / 22 x 12 m
Empfohlene Montagehöhe		2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	2,5 m – 3,5 m	6 m – 9 m
Max. Montagehöhe		4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	10 m
Erfassungsbereich auf Melder zugehend		2,5 m / Ø 3 m	2,5 m / Ø 3 m	2,5 m / Ø 5 m	2,5 m / Ø 10 m	2,5 m / Ø 10 m	3 m / 14 x 5 m	3 m / 14 x 5 m	8 m / 14 x 8 m
Ansprechelligkeit, einstellbar		5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 2000 Lux	5 – 2000 Lux	5 – 2000 Lux	5 – 2000 Lux	5 – 2000 Lux	5 – 2000 Lux
Nachlaufzeit, einstellbar		5 s – 30 min	5 s – 30 min	5 s – 60 min	5 s – 60 min	5 s – 60 min	5 s – 60 min	5 s – 60 min	5 s – 60 min
Master / Slave Betrieb		–	–	max. 10 Geräte	max. 10 Geräte	max. 10 Geräte	max. 10 Geräte	max. 10 Geräte	max. 10 Geräte
Abmessungen (Ø x H mm)		Ø 90 x 61 mm	Ø 90 x 61 mm	Ø 62 x 86,2 mm	Ø 85 x 75,9 mm	Ø 105 x 59,7 mm	Ø 85 x 75,9 mm	Ø 105 x 59,7 mm	Ø 105 x 59,7 mm
Schutzart		IP21	IP21	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Glüh-, Halogenlampenlast 230V		2300 W	2300 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
LED-Lampe / Kompaktleuchtstofflampen		20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)	20 x 20 W (400 W)
Leuchtstofflampen mit EVG		1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Elektronische Trafo		1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Vorgeschaltener Leitungsschutz		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
 quickconnect		ja	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör Fernbedienung	Elektriker	–	–	EE807	EE807	EE807	EE807	EE807	EE807
	Privatkunde	–	–	EE808	EE808	EE808	EE808	EE808	EE808

Außenbewegungsmelder

		Classic white		Classic anthrazit		Komfort weiß		Komfort anthrazit	LED weiß (140° Erfassungsw.)	
										
									Lumen	
Erfassungswinkel	140°	EE820	-	EE821	-	EE850	-	-	700	EE631
	200°	EE830	-	EE831	-	-	-	-	1200	EE632
	220°	-	-	-	-	-	EE860	EE861	2000	EE633
	360°	-	EE840	-	EE841	-	EE870	EE871	3000	EE634
Schutzart		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	
Kontaktart		ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	Potentialfrei	Potentialfrei	Potentialfrei	ON/OFF	
Montageort & - art		Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	
vertikal schwenkbar		-	ja	-	ja	-	ja	ja	-	
horizontal drehbar		ja	-	ja	-	ja	-	ja	ja	
Montagehöhe / Erfassungsbereich		2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 12 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 12 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / 12 x 8 m	
Max. Reichweite zu einer Seite		8 m	6 m	8 m	6 m	10 m	10 m	10 m	4 m je Seite	
Ansprechelligkeit, einstellbar		5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	10 – 1000 Lux	
Nachlaufzeit, einstellbar		5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 30 min	5 s – 30 min	5 s – 30 min	30 s – 15 min	
 quickconnect		ja	-	ja	-	-	-	-	-	
Max. Montagehöhe		4 m	2,5 m	4 m	2,5 m	4 m	4 m	4 m	Farbtemperatur	
Max. Reichweite frontal		16 m	12 m	16 m	12 m	16 m	16 m	16 m	4000 K	
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar		-	-	-	-	ja	ja	ja	Leistung LED	
Parallelbetrieb		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	8 W	EE631
Betriebstemperatur		-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	12 W	EE632
Glüh-, Halogenlampenlast 230V		1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	2300 W	2300 W	2300 W	20 W	EE633
LED-Lampe / Kompaktleuchtstofflampen		10 x 20 W	10 x 20 W	10 x 20 W	10 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W	30 W	EE634
Leuchtstofflampe mit konvent. Vorschaltgerät		290 W	400 W	290 W	400 W	400 W	400 W	400 W	Abmessungen (LxBxH)	
Elektronisches Vorschaltgerät		580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	140 x 100 x 127 mm	EE631 EE632
Abmessungen (LxBxH)		127 x 83 x 97 mm	153 x 91 x 134 mm	127 x 83 x 97 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	140 x 164 x 127 mm	EE633
Zubehör Fernbedienung		-	-	-	-	EE806	EE806	EE806	140 x 226 x 156 mm	EE634

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600
servicecenter-austria@hager.com
hager.at

26AT0007MCNB



**ELEKTRIKER
ÖSTERREICH**
Markenpartner



Better buildings
Better tomorrows **:hager**