


Les avantages en bref

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16c
1702 Groot-Bijgaarden

02 529 47 11
hager.com/fr-be

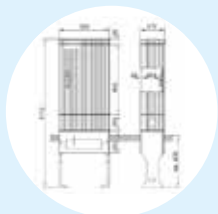

Plusieurs tailles
et options disponibles



Portes équipées d'une
fermeture à trois points



Plaque de montage en PVC
incluse sur le modèle ZALxxU



Poignée rabattable affleurante
avec serrure et 2 clés



Équipé d'un système de
ventilation astucieux
contre la condensation



Coffret de comptage
intégrable dans la ZALxxU



Chaque boîtier est
entièrement recyclable



Accepte les kits
univers N

Armoires de trottoir en polyester

Montage simple et installation
rapide grâce aux kits univers



Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

L'armoire qui convient à votre projet



Elles sont nervurées ou plates et disponibles dans différentes tailles. Nos armoires de trottoir peuvent répondre à une longue variété d'applications.

01

Armoire de trottoir

avec

socle à enterrer

Si vous commandez ce produit, le socle à enterrer est **inclus**. Cette version ne comprend pas de plaque de montage.

01 H* x P x L	nervurée
1710 x 583 x 277 mm	ZAL52US
1710 x 839 x 277 mm	ZAL53US
2010 x 583 x 277 mm	ZAL72US
2010 x 839 x 277 mm	ZAL73US

H* = hauteur socle inclus

Accessoires


L'utilisation d'un remplissage de socle pour les socles à enterrer et d'un élément chauffant sont fortement recommandés afin d'éviter la condensation.

Remplissage de socle - **ZAY95075**

Hauteur de remplissage ca. 200-300 mm.

Element chauffant - **ZAY55517**

120 - 240 V AC, 50W

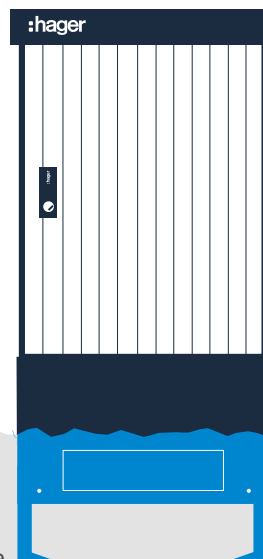


02

Armoire de trottoir

avec socle à commander

séparément

Cette version comprend une plaque de montage et est suffisamment profonde pour accueillir un coffret de comptage.

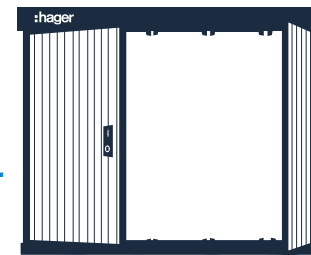

02 H x P x L	nervurée	lisse (E)
1005 x 780 x 315 mm	ZAL53U	-
1080 x 785 x 320 mm	-	ZAL53UE
1005 x 1110 x 315 mm	ZAL64U	-
1080 x 1115 x 320 mm	-	ZAL64UE
1355 x 780 x 315 mm	ZAL83U	-
1350 x 785 x 320 mm	-	ZAL83UE
1355 x 1110 x 315 mm	ZAL84U	-
1350 x 1115 x 320 mm	-	ZAL84UE

 
02 socle à commander



Socle en saillie

250 x 780 x 315 mm **ZAX015**
250 x 1110 x 315 mm **ZAX016**

250 x 785 x 320 mm **ZAX015E**
250 x 1115 x 320 mm **ZAX016E**



Socle à enterrer

900 x 780 x 315 mm **ZAX006**
900 x 1110 x 315 mm **ZAX007**

950 x 785 x 320 mm **ZAX006E**
950 x 1115 x 320 mm **ZAX007E**