


De voordelen op een rijtje



Diverse afmetingen en opties

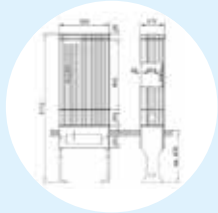

Deuren voorzien van driepuntssluiting



Inclusief montageplaat in kunststof op model ZALxxU(E)



Dubbele sluiting, voorzien van 1 slot en 2 sleutels



Voorzien van een doordacht ventilatiesysteem tegen condensatie



Tellerkast integreerbaar in ZALxxU(E)



Elke behuizing volledig recycleerbaar



Uitrustbaar met de kits univers N

Hager Modulec NV
Noordkustlaan 16c
1702 Groot-Bijgaarden

02 529 47 11
hager.com/nl-be



Voetpadkasten in polyester

Eenvoudige montage en snelle opbouw met univers kits



Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Kies de voetpadkast die bij uw project past



Ze zijn geribd of vlak en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Onze voetpadkasten worden gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

01 Voetpadkast inclusief ingraafsokkel

Als u dit artikel bestelt, dan is het **inclusief** de ingraafsokkel. Deze versie heeft geen montageplaat.

01 H* x D x B	geribd
1710 x 583 x 277 mm	ZAL52US
1710 x 839 x 277 mm	ZAL53US
2010 x 583 x 277 mm	ZAL72US
2010 x 839 x 277 mm	ZAL73US


H* = hoogte inclusief sokkel

Toebehoren

Het gebruik van een sokkelvuller bij de ingraafsokkel en een verwarmingselement is sterk aan te raden om condensatie tegen te gaan.

Sokkelvuller - ZAY95075
Vulhoogte ca. 200-300 mm.

Verwarmingselement - ZAY55517
120 - 240 V AC, 50W

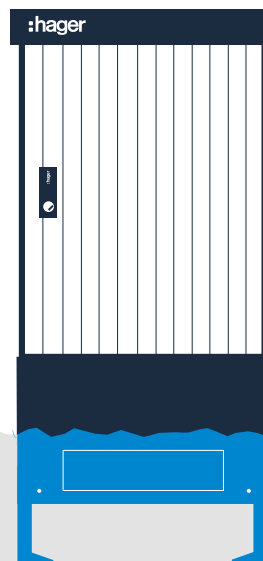

25 liter



02 Voetpadkast met apart te bestellen sokkel

Deze versie is inclusief montageplaat en is voldoende diep om een tellerkast in te monteren.




02 H x D x B	geribd	vlak (E)
1005 x 780 x 315 mm	ZAL53U	-
1080 x 785 x 320 mm	-	ZAL53UE
1005 x 1110 x 315 mm	ZAL64U	-
1080 x 1115 x 320 mm	-	ZAL64UE
1355 x 780 x 315 mm	ZAL83U	-
1350 x 785 x 320 mm	-	ZAL83UE
1355 x 1110 x 315 mm	ZAL84U	-
1350 x 1115 x 320 mm	-	ZAL84UE

02 sokkel te bestellen



Opbouwsokkel
250 x 780 x 315 mm **ZAX015**
250 x 1110 x 315 mm **ZAX016**

 250 x 785 x 320 mm **ZAX015E**
250 x 1115 x 320 mm **ZAX016E**



Ingraafsokkel
900 x 780 x 315 mm **ZAX006**
900 x 1110 x 315 mm **ZAX007**

950 x 785 x 320 mm **ZAX006E**
950 x 1115 x 320 mm **ZAX007E**