


# Les avantages en un coup d'oeil

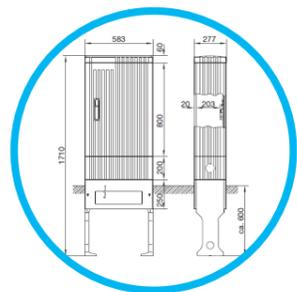

Plusieurs tailles et options



Portes équipées d'une fermeture à trois points



Angle d'ouverture des portes 180°



Poignée rabattable affleurante avec serrure et 2 clés



Équipé d'un système de ventilation astucieux contre la condensation



Entrée de câble pratique dans le socle



Chaque boîtier entièrement recyclable



Accepte les kits univers N

# Questions ?

Il existe de nombreuses possibilités d'application pour les armoires de trottoir de Hager. Vous avez besoin de plus d'informations sur tous les détails, les dimensions possibles ou les avantages pour vous sur la base de cette fiche produit ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons la réponse à votre question.

Contact



[www.hager.be](http://www.hager.be)



02 529 47 11



[info@hager.be](mailto:info@hager.be)

# Armoires de trottoir en polyester



# 1 Choisissez votre application

Nos armoires de trottoir sont utilisées pour une grande variété d'applications extérieures : dans une ferme isolée, dans un port, dans un parc de vacances, pour des parcs solaires ou pour l'infrastructure de recharge pour voitures électriques.



Parcs de vacances



Parcs solaires



Protection du site




Bornes de recharge

← Pour installation directe des kits univers N →

## 2 Armoires de trottoir

277 mm de profondeur  
Equipées d'un socle intégré à enterrer

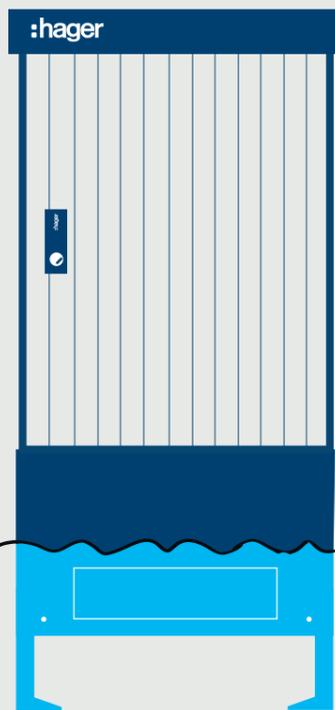

315 mm de profondeur  
A équiper d'un socle à enterrer ou en saillie



## 3 Accessoires



**Remplissage de socle**  
Hauteur de remplissage  
200-300 mm

L'utilisation d'un remplissage de socle est fortement recommandée pour les socles à enterrer afin d'éviter la condensation.


**Socle en saillie**  
Hauteur 250 mm



**Socle à enterrer**  
Hauteur 900 mm et équipé d'une entrée de câble diam. 55 mm



**Plaque passe-câbles**  
Système univers

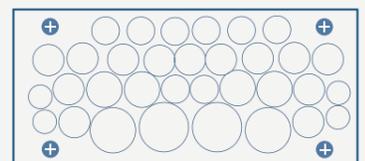

**Grille de fond**  
Stabilité dans les sols de sable et de gravier

