


Technische karakteristieken


	EK510	EK570	EK520	EK530	EK560
versie	ECO		BASIC		
voedingsspanning	230 V ~ + 10 % / - 15 % 50 / 60 Hz	2 x LR06 1,5 V	2 x LR06 1,5 V	230 V ~ + 10 % / - 15 % 50 / 60 Hz	zender : 2 x LR03 1,5 V ontvanger : 230 V ~ + 10 % / - 15 %
zendfrequentie	-				868,3 MHz
zendbereik in open veld	-				150 m
levensduur van de batterijen	-	4 jaar (lithiumbatterij : 12 jaar)	-	-	2 jaar
gangreserve	4 u	10 min.		4 u	10 min.
instelbereik van de gevraagde t°	+5 °C tot +30 °C				
weergavebereik van de kamertemperatuur	0 °C tot +40 °C				
nauwkeurigheid van de klok	0,5 s. / 24 u				
cyclus	24 u of 7 dagen				
programmastappen	30 minuten				
aantal stappen per dag	10				
omschakelnauwkeurigheid	1 seconde				
werkingstemperatuur	0 °C tot +45 °C			+5 °C tot +45 °C	0 °C tot +45 °C
opslagtemperatuur	-25 °C tot +70 °C				
beschermingsgraad	IP30 / IK04				
isolatieklasse	II				ontvanger : II
afmetingen in mm l x h x p - zender - ontvanger	97 x 138 x 30 -				97 x 138 x 18 133 x 60 x 27
aansluiting - stijve draad - soepele draad	0,5 mm² tot 2,5 mm² 0,5 mm² tot 1,5 mm²				(enkel ontvanger)

Aansluitschema


EK520

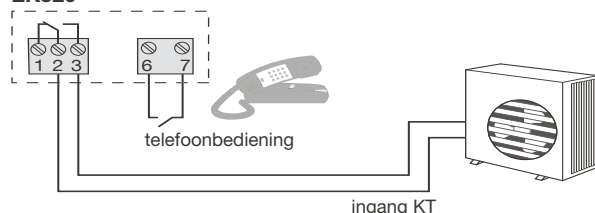


EK520

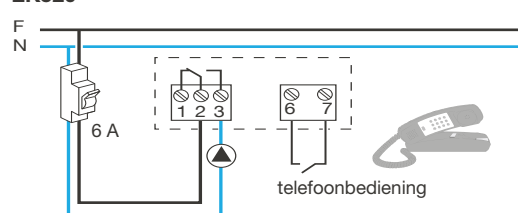


EK530

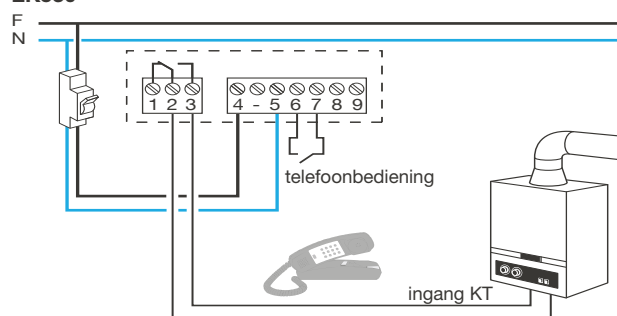

EK530

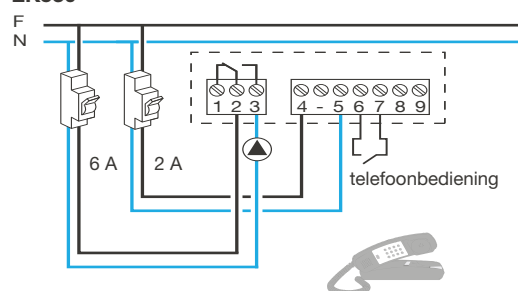

EK560

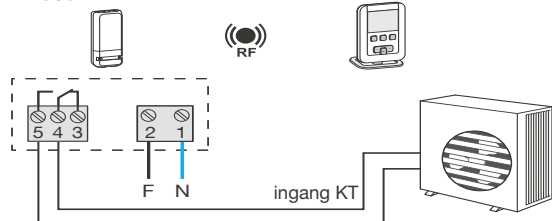

EK560

