



Aansluiting van lampen

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B, WNA021, WNA021B, WNA023, WNA023B, WNA025, WNA025B

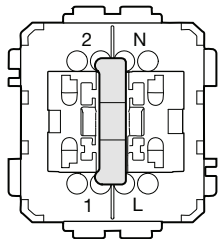


WNA003, WNA003B

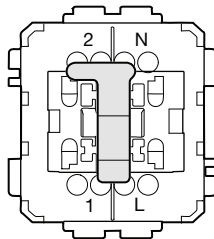


Aansluitingen

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B
wisselschakelaar, verlicht

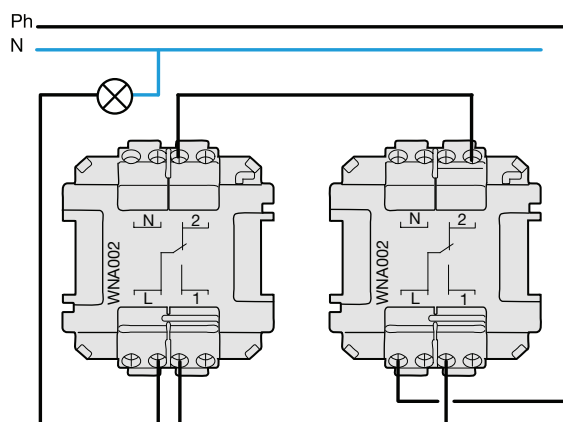


WNA003, WNA003B

wisselschakelaar, verlichter met neuter

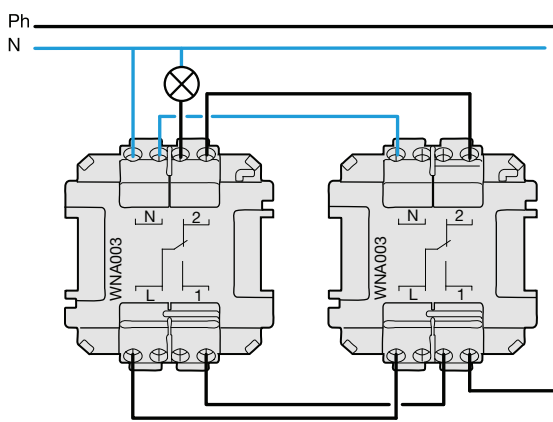


WNA001, WNA002


wisselschakelaar met verlichter, bestaande bekabeling
een enkel bedieningspunt met verlichter

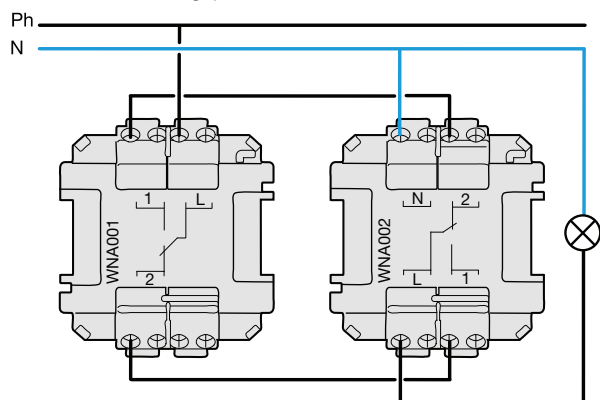


De lamp van
richting veranderen
om ze tussen L en
N te verbinden

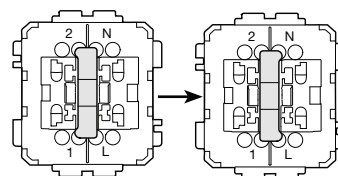

WNA695 - WNA696 - WNA697 - WNA698 - WNA699
(verlichtingsringen)
signalisatiefunctie

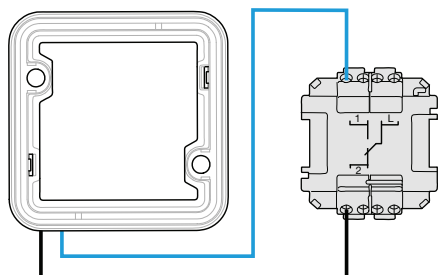


verlichterfunctie

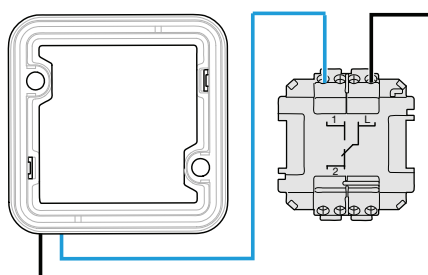

Aansluitingen


WNA002, WNA010

aansluiting kruisschakelaar (verlichtingsfunctie enkel op WNA002)

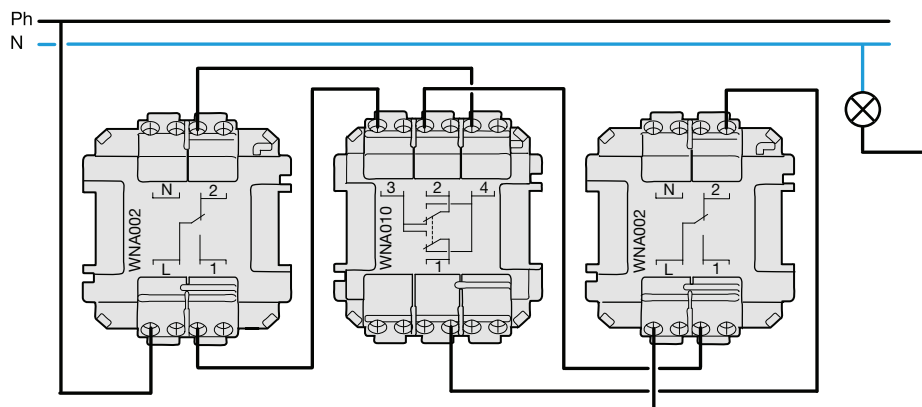

WNA023


drukknop verlikker

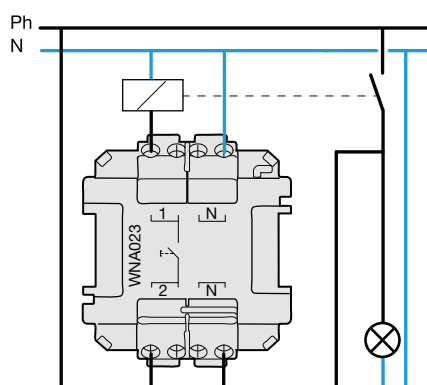

lamp reeds verbonden tussen N / N

WNA023

drukknop verlicht

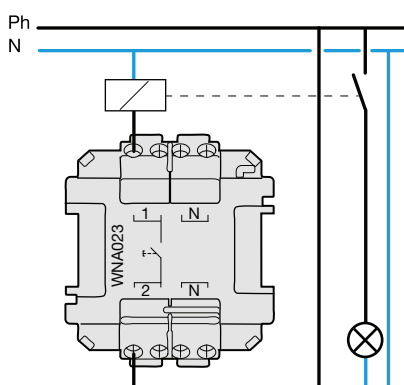

⚠ lamp aansluiten tussen 1 / 2

Technische specificaties

		Signalisatiefunctie			Verklikkerfunctie		
		lamp 250 V	lamp 24 V	aansluiting	lamp 250 V	lamp 24 V	aansluiting
Schakelaars							
wisselschakelaar verlicht met neuter	WNA002x WNA006x	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	1 / 2	WUZ691 rood WUZ696 blauw WUZ699 wit	-	N / 2
wisselschakelaar verklikker met neuter	WNA003x	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	1 / 2	WUZ691 rood WUZ696 blauw WUZ699 wit	-	N / 2
Drukknoppen							
wisseldrukknop verlicht met neuter	WNA021x	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	1 / 2	-	-	-
verlichte etikethouder	WNA025x	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	1 / 2	-	-	-
verklikker	WNA023x	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	1 / 2	WUZ690 blauw WUZ695 rood WUZ698 wit	WUZ692 blauw WUZ697 rood	N / N

Referenties in het vet : lamp is met het mechanisme meegeleverd

Opbouwdozen

Voorstelling

Vooruitsnijding
tegen condensatie

Bevestigingsgaten

Plaats voor
montage Wago-klem


Voorgestante gaten
ter vervanging

Plaats voor montage
Wago-klem

Vooruitsnijding
tegen condensatie


De vooruitsnijding dmv een
schroevendraaier breken.
Het gat laat de evacuatie toe
van het condensatiewater.
De IP wordt verlaagd van
IP55 naar IP44
(zie pagina 9.162).

Bevestiging

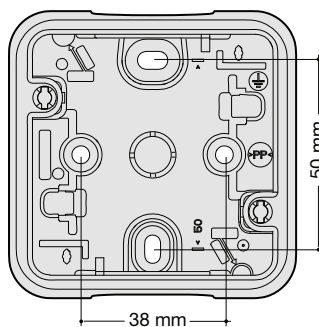


Afmetingen

opbouw

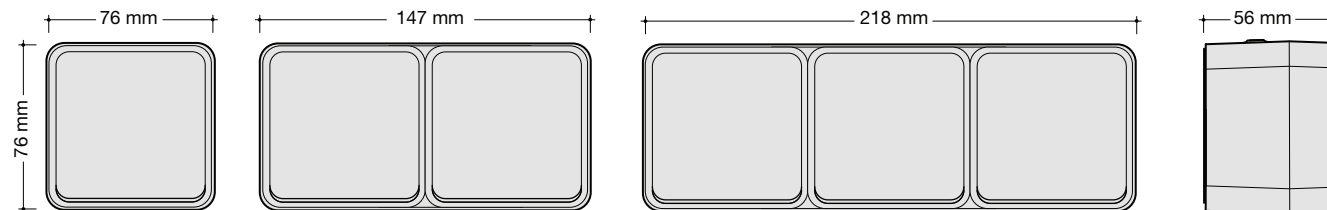


inbouw

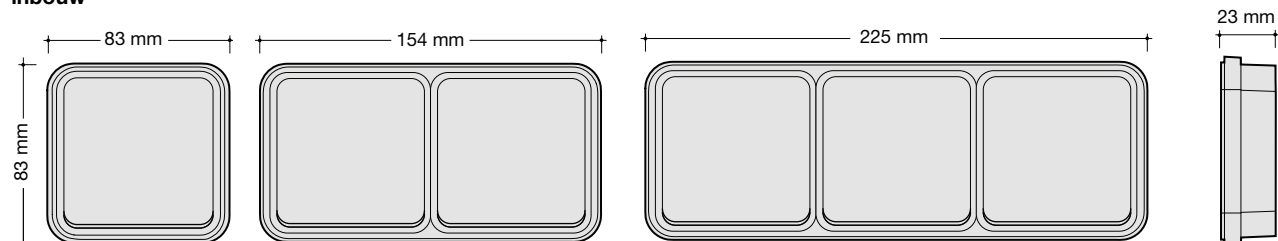

Montage op plaat

als inbouw

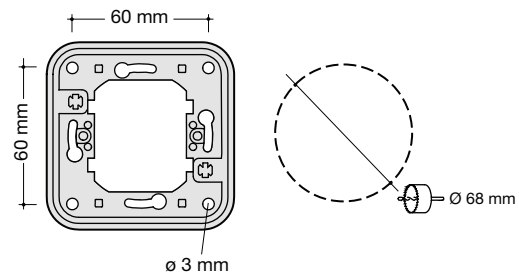

Technische specificaties

Beschermingsgraad	IP55 en IK07
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Gebruikstemperatuur	-10 °C tot +35 °C
Weerstand tegen ultraviolet	500 uur bij 550 W/m ²
Weerstand tegen zoutnevel	7 dagen (168 h)
Vuurvastheid	850 °C - conform NF EN 60695-2
Onderhoud	Reinigen met een vochtige doek of met zeepwater. Geen trichloorethyleen gebruiken. Voor elk ander product, voorafgaand testen.
RAL : grijze versie	Dozen, houders en toetsen : RAL 7011 (donkergrijs) Ring : RAL 7035 (lichtgrijs)
RAL : witte versie	RAL 9010
Materiaal	Polypropyleen

Weerstand tegen chemische stoffen 20 °C

Accuzuur	+	Fosfor	+	Propan	+
Aceton	+	Fosforzuur	+	Remolie	+
Afwasmiddel	+	Fructose	+	Rum	+
Alluminium	+	Gelatine	+	Salpeterzuur tot 25 %	+
Aluminiumzout	+	Gin	+	Salpeterzuur tot 50 %	-
Ammoniak	+	Glucose	+	Schoonmaakmiddel	+
Ammoniumacetaat	+	Glycerine	+	Shampoo	+
Ammoniumcarbonaat	+	Glycol	+	Soda	+
Ammoniumchloride	+	Groenten	+	Stearinezuur	+
Ammoniumfosfaat	+	Honing	+	Suiker	+
Ammoniumnitraat	+	Isopropylalcohol	+	Tandpasta	+
Ammoniumsulfaat	+	Kaas	+	Teer	+
Amylacetaat	+	Kalium	+	Thee	+
Amylalcohol	+	Kalkchloride	+	Trichloorethyleen	-
Aniline	+	Kerosine	-	Turpentine	-
Antivries	+	Koffie	+	Urine	+
Azijn	+	Koperzout	+	Vaseline	+
Aziijnzuur tot 10 %	+	Kwik	+	Vruchtensap	+
Aziijnzuur tot 50 %	+	Magnesiumzout	+	Water	+
Aziijnzuuranhydride	+	Margarine	+	Waterstof	+
Barium	+	Mayonaise	+	Whisky	+
Benzeen	-	Meel	+	White spirit	+
Benzoëzuur	+	Melk	+	Wijn	+
Benzylalcohol	+	Melkzuur	+	Wijnsteenzuur	+
Bier	+	Methylalcohol (methanol)	+	Zeep	+
Bijenwas	+	Mierenzuur	+	Zeewater	+
Boorzuur	+	Minerale olie	+	Zilverzout	+
Boorzuur (verzadigde oplossing)	+	Mostard	+	Zinkzout	+
Boter	+	Motorolie	+	Zout	+
Bromide	+	Natrium	+	Zoutzuur tot 10 %	+
Butaan	+	- Natriumchloride (zout)	+	Zoutzuur tot 36 %	+
Cacao	+	- Natriumfosfaat	+	Zwavel	+
Calciumcarbonaat	+	- Natriumsulfaat	+	Zwaveligzuurzout	+
Carbonaatzout	+	- Sodiumacetaat	+	Zwavelzuur tot 10 %	+
Chloor	-	- Sodiumcarbonaat	+	Zwavelzuur tot 85 %	+
Chloorwater (vloeibaar, gas)	-	Natriumacetaat	+		
Chloridezout	+	Natriumhypochloriet tot 13 %	-		
Chloroform	+	Natriumnitraat	+		
Citroenzuur	+	Oliezuur	+		
Confituur	+	Olijfolie	+		
Crème	+	Oxaalzuur	+		
Eetbare olie	+	Ozon	+		
Ethylacetaat	+	Palmolie	+		
Ethylalcohol	+	Paraffine	+		
Fenol	+	Parfum	+		
Fluorwaterzuurstof tot 40 %	+	Petroleum, petroleumether	-		

+ : Goede weerstand
 - : Onstabiel

cubyko IP55 → IP44
WNA65x, WNA68x

