

gallery

System gniazd
i łączników
45 x 45

:hager

System gniazd i łączników 45 x 45 gallery

Nowoczesne instalacje zasilające i teleinformatyczne, stosowane obecnie w budynkach biurowych, wymagają prostych i niezawodnych rozwiązań. Zadanie to doskonale spełnia osprzęt elektroinstalacyjny Hager gallery w standardzie 45 x 45 mm. Szybki i bezpieczny montaż za pomocą jednego kliknięcia, nowoczesna modułowa konstrukcja oraz szeroki zakres funkcji to atuty systemu gallery. Dzięki niemu można skutecznie i efektywnie zarządzać instalacjami elektrycznymi oraz telekomunikacyjnymi, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność działania.

Modułowa konstrukcja	4
Funkcjonalność	6
Łączniki	8
Gniazda zasilające	9
Akcesoria	11
Gniazda teleinformatyczne	12
Gniazda antenowe	14
Gniazda multimedialne	15
Elektronika	16
Zamienniki	18


Modułowa konstrukcja gallery

System gallery oparty jest o zasadę modułowego doboru elementów, dzięki czemu w elastyczny sposób można skomponować osprzęt potrzebny do wykonania funkcjonalnej instalacji.

WXF

Funkcje

- mechanizmy

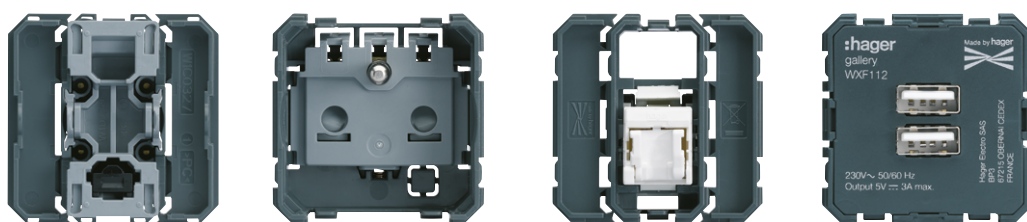

WXD

Elementy dekoracyjne

- płytki czołowe

WXDxxxB



białe

N



czarne


WXA

Akcesoria

- podświetlenia LED



Elementy systemu gallery są kompatybilne z kanałami i kolumnami instalacyjnymi oraz z puszkami podłogowymi.

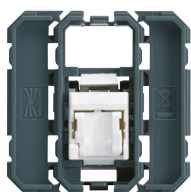

1 mechanizm

+



oraz

1 płytkę czołową



Gniazdo zasilające w jednym kompletnym elemencie do szybkiego montażu. WXF4xxx.



Funkcjonalność



01

Płytki czołowe


Do zamówienia jako osobne elementy dostępne w kolorze białym i czarnym



02

Mechanizmy 22,5 mm lub 45 mm

Aby przejść z 2 modułów (45 mm) na 1 moduł (22,5 mm), wystarczy wyłamać boczne skrzydełka, a następnie wybrać odpowiednią płytkę czołową.

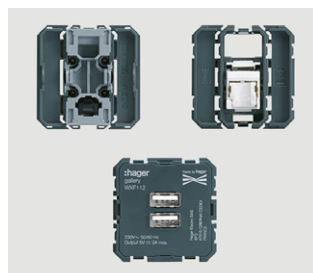

03

Szeroka oferta

Seria oferuje wiele funkcji: łączniki, gniazda elektryczne, gniazda komputerowe, multimedialne, itp. ...



04

Uniwersalne podświetlenie


Moduł montowany na mechanizm, może pełnić rolę diody kontrolnej, jak i sygnalizacyjnej, wszystko to za pomocą tego samego numeru referencyjnego i jednego ruchu (obrót o 90°).



05

Gniazda przelotowe do kanałów, wyjście pod kątem 45°

Pojedyncze, podwójne, potrójne – można zwiększać krotność gniazd dzięki elementowi łączącemu.

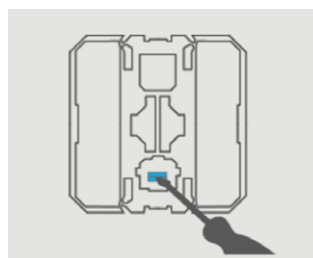

06

Łącznik lub przycisk

Możliwość przełączenia z łącznika bistabilnego na łącznik przyciskowy i odwrotnie. Wszystko za pomocą jednego produktu i jednego ruchu śrubokrętem.


Unikalna technologia

Jeden produkt - dwie funkcje

Uniwersalne podświetlenie

Dodaj lampkę sygnalizującą status lub lampkę orientacyjną za pomocą jednego szybkiego ruchu, przy użyciu jednej części.


Rozwiązanie opatentowane przez firmę Hager.

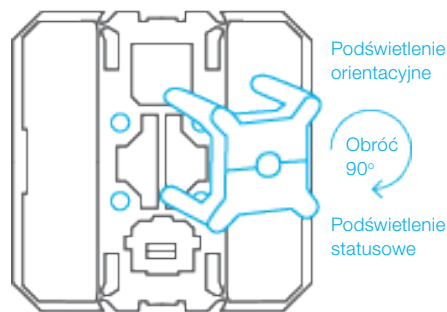

Łącznik uniwersalny lub przyciskowy


Przełączaj się między łącznikiem bistabilnym a łącznikiem przyciskowym za pomocą szybkiego ruchu śrubokrętem, korzystając z tego samego mechanizmu do obu zastosowań.


Rozwiązanie opatentowane przez firmę Hager.

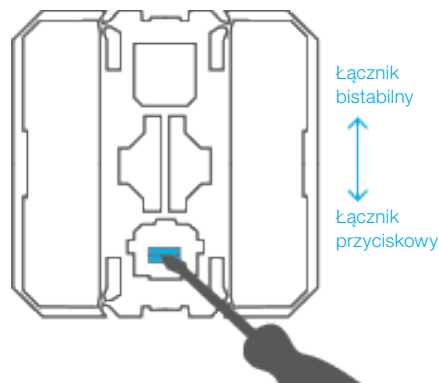

2 w 1

Jeden mechanizm umożliwiający przejście z dwóch modułów na jeden. Wyłam boczne skrzydełka, aby zainstalować drugi mechanizm w podwójnym module.

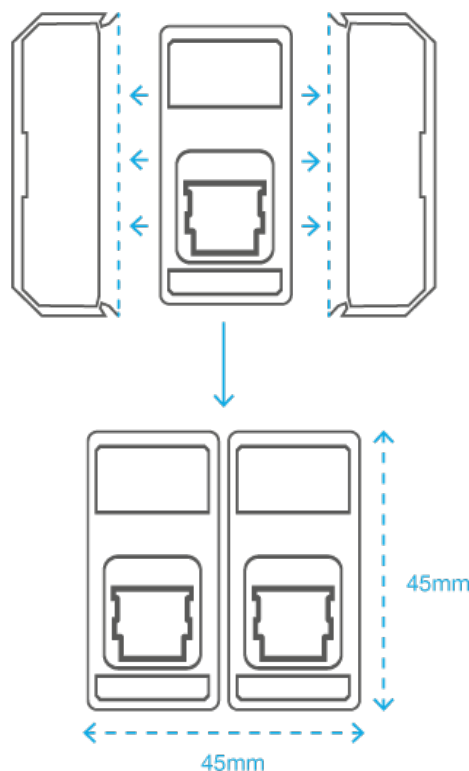

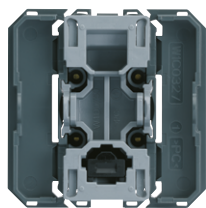

WXF003

Łącznik klawiszowy uniwersalny, 1 lub 2 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- z funkcją łącznika schodowego
prąd znamionowy	10 AX	- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
		- opcja pracy jako łącznik bistabilny lub przyciskowy
		- z zaciskami wtykowymi
		- możliwość podświetlenia z modulem WXA69..

opis	Opak.	Nr kat.
łącznik uniwersalny 2M/1M	10	WXF003




WXF010

Łącznik klawiszowy krzyżowy, 1 lub 2 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- z funkcją łącznika krzyżowego
prąd znamionowy	10 AX	- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
		- z zaciskami wtykowymi

opis	Opak.	Nr kat.
łącznik krzyżowy 2M/1M	10	WXF010

 

WXD010B

Klawisz do łączników, 1 moduł

- do łącznika WXF003 oraz WXF010
- do montażu na mechanizmach przerobionych na 1 modułowe

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD010B
czarny	10	WXD010N



WXD000B

Klawisz do łączników, 2 moduły

- do łącznika WXF003 oraz WXF010
- do montażu na mechanizmach 2 modułowych

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD000B
czarny	10	WXD000N



WXD011B

Klawisz do łączników z podświetleniem, 1 moduł

- do łącznika WXF003
- do montażu na mechanizmach przerobionych na 1 modułowe
- do opcji łącznika z podświetleniem LED

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD011B
czarny	10	WXD011N



WXD001B

Klawisz do łączników z podświetleniem, 2 moduły

- do łącznika WXF003
- do montażu na mechanizmach 2 modułowych
- do opcji łącznika z podświetleniem LED

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD001B
czarny	10	WXD001N



WXA690

Moduł podświetlenia LED do łącznika klawiszowego


napięcie znamionowe	250 V~	- współpracuje z mechanizmem WXF003
prąd znamionowy	0.50 mA	- opcja podświetlenia orientacyjnego lub kontrolnego
		- kolor podświetlenia: niebieski WXA690
		- czerwony WXA691

opis	Opak.	Nr kat.
moduł podświetlenia LED niebieski	5	WXA690
moduł podświetlenia LED czerwony	5	WXA691

Mechanizm gniazda z uziemieniem z samozaciskami, 2 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 2 moduły
		- z przesłonami styków

opis	Opak.	Nr kat.
Mechanizm gniazda z uziemieniem	10	WXF100

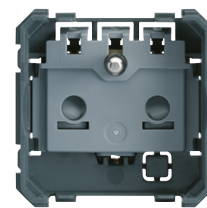

WXF100

Płytkę czołową do gniazda z uziemieniem, 2 moduły

- do mechanizmu WXF100
- funkcja przysłony styków w mechanizmie
- mocowana na wcisk

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF100B
czarny	10	WXF100N



WXD100B

Płytkę czołową do gniazda z uziemieniem z diodą kontrolną LED , 2 moduły

- do mechanizmu WXF100
- funkcja przysłony styków w mechanizmie
- mocowana na wcisk
- z soczewką
- współpracuje z lampką podświetlenia LED WXA699

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD103B
czarny	10	WXD103N



WXD103B

Płytkę czołową do gniazda z uziemieniem DATA, 2 moduły

- do mechanizmu WXF100
- funkcja przysłony styków w mechanizmie
- mocowana na wcisk
- klucz wymagany do podłączenia wtyczki
- klucz WXA001 zamawiany osobno

opis	Opak.	Nr kat.
czerwony	10	WXD104R



WXD104R

Klucz do gniazda DATA z uziemieniem

- współpracuje z płytką czołową do gniazda z uziemieniem DATA WXD104R oraz gniazdamy przelotowymi DATA WXF43x

opis	Opak.	Nr kat.
czerwony	10	WXA001



WXA001

Gniazdo SCHUKO, 2 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 2 moduły
		- z przesłonami styków

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF160B
czarny	10	WXF160N
czerwony	10	WXF160R
zielony	10	WXF160V



WXF160B



WXF421B

Gniazdo z uziemieniem, przelotowe, pojedyncze, 3 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 3 moduły
		- z przesłonami styków
		- możliwość łączenia gniazd szeregowo łącznikiem WS120

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF421B
czarny	10	WXF421N
czerwony	10	WXF421R
pomarańczowy	10	WXF421E
zielony	10	WXF421V



WXF422B

Gniazdo z uziemieniem, przelotowe, podwójne, 4 moduły

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 4 moduły
		- z przesłonami styków
		- możliwość łączenia gniazd szeregowo łącznikiem WS120

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF422B
czarny	10	WXF422N
czerwony	10	WXF422R
pomarańczowy	10	WXF422E
zielony	10	WXF422V



WXF423B

Gniazdo z uziemieniem, przelotowe, potrójne, 6 modułów

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 6 modułów
		- z przesłonami styków
		- możliwość łączenia gniazd szeregowo łącznikiem WS120

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF423B
czarny	10	WXF423N
czerwony	10	WXF423R
pomarańczowy	10	WXF423E
zielony	10	WXF423V



WXF431

Gniazdo z uziemieniem DATA, przelotowe

napięcie znamionowe	250 V~	- 2-biegunowe z uziemieniem
prąd znamionowy	16 A	- z samozaciskami
		- 6 modułów
		- z przesłonami styków
		- możliwość łączenia gniazd szeregowo łącznikiem WS120
		- klucz wymagany do podłączenia wtyczki
		- klucz WXA001 zamawiany osobno

opis	Opak.	Nr kat.
czerwony, 1-krotne 3 moduł	10	WXF431
czerwony, 2-krotne 4 moduły	10	WXF432
czerwony, 3-krotne 6 modułów	10	WXF433

Klucz do gniazda DATA z uziemieniem

- współpracuje z płytką czołową do gniazda z uziemieniem DATA WXD104R oraz gniazdami przelotowymi DATA WXF43x

opis	Opak.	Nr kat.
czerwony	10	WXA001




WXA001

Łącznik do gniazd przelotowych

- do gniazd przelotowych
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
łącznik do gniazd przelotowych	10	WS120

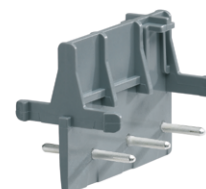

WS120

Zacisk kablowy do kombinacji wielokrotnej

napięcie znamionowe 250 V~
prąd znamionowy 16 AX - 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
zacisk kablowy	10	WS130



WS130

Mechanizm przyłącza kablowego, 2 moduły

- płytka monoblok (wysokość 18mm)
- do kabli: Ø 1,5 ... 12 mm

opis	Opak.	Nr kat.
mechanizm przyłącza kablowego	10	WXF155



WXF155

Płytkę czołową do przyłącza kablowego, 2 moduły

- do mechanizmu WXF155
- mocowanie na wcisk

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD155B
czarny	10	WXD155N



WXD155B

Zaślepka z wyjściem przewodu Ø 8 mm


opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF687B



WXF687B

Zaślepka, 1 moduł

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF688B
czarny	10	WXF688N

 

WXF688B




WXF689B

Zaślepka, 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF689B
czarny	10	WXF689N

Gniazda teleinformatyczne

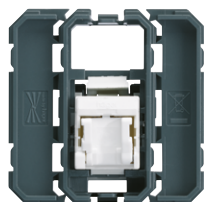

WXF221

Gniazdo informatyczne RJ45, 1 lub 2 moduły

- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- z pokrywą gniazda chroniącą przed kurzem
- wyjście gniazda proste
- montaż przewodów beznarzędziowy

opis	Opak.	Nr kat.
kat. 5E UTP	5	WXF221
kat. 5E FTP	5	WXF222
kat. 6 UTP	5	WXF225
kat. 6 FTP	5	WXF224
kat. 6 STP	5	WXF226
kat. 6A STP	5	WXF228



WXF202

Adapter RJ45 keystone, 1 lub 2 moduły

- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- do modułów RJ typu keystone

opis	Opak.	Nr kat.
adapter RJ45 2M/1M	10	WXF202



WXD201B

Płytki czołowa do gniazd RJ45 i VDI, 1 moduł

- do gniazd RJ45 adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- 1 moduł

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD201B
czarny	10	WXD201N



WXD202B

Płytki czołowa do gniazd RJ45 i VDI, 2 moduły

- do gniazd RJ45, adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD202B
czarny	10	WXD202N



WXD205B

Płytki czołowa do gniazd RJ45 i VDI, z polem opisowym, 1 moduł

- do gniazd RJ45 adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- z polem opisowym
- 1 moduł

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD205B
czarny	10	WXD205N

Płytki czołowa do gniazd RJ45 i VDI, z polem opisowym, 2 moduły

- do gniazd RJ45 i modułów multimedialnych
- z polem opisowym
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD206B
czarny	10	WXD206N




WXD206N

Gniazdo informatyczne RJ45 z wyjściem 45°

- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- z pokrywą gniazda chroniącą przed kurzem
- wyjście gniazda pod kątem 45°
- montaż przewodów beznarzędziowy

opis	Opak.	Nr kat.
kat. 6 UTP	5	WXF230
kat. 6 FTP	5	WXF231
kat. 6 STP	5	WXF232
kat. 6A STP	5	WXF233

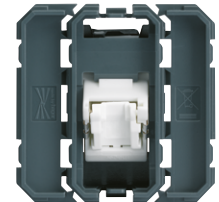

WXF230


Płytki czołowa do gniazd RJ45 z wyjściem 45°, 2 moduły

- do gniazd RJ45 z wyjściem 45°
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD230B
czarny	10	WXD230N



WXD230B

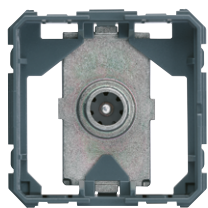


WXF250

Gniazdo TV końcowe, 2 moduły

- gniazdo TV końcowe do instalacji indywidualnych
- zakres częstotliwości pracy: 4 - 862 MHz
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo TV końcowe	10	WXF250

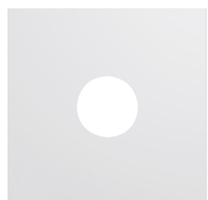

WXD251B

Płytkę czołową do gniazda TV, 2 moduły

- 2 moduły
- mocowana na wcisk
- do gniazda TV

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD251B
czarny	10	WXD251N




WXF253

Gniazdo RTV końcowe, 2 moduły

- gniazdo RTV końcowe do instalacji indywidualnych
- zakres częstotliwości pracy 4 ... 862 MHz
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXF253

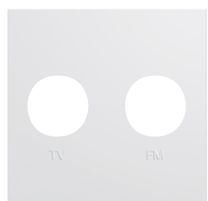

WXD253B

Płytkę czołową do gniazda RTV, 2 moduły

- 2 moduły
- mocowana na wcisk
- do gniazda RTV

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD253B
czarny	1	WXD253N




WXF256

Gniazdo RTV-SAT, 2 moduły

- zakres częstotliwości pracy: RTV 4 ... 862 MHz - WXF256 z jednym wspólnym wejściem sygnału RTV oraz SAT
SAT 950 ... 2400 MHz - WXF257 z 2 osobnymi wejściami sygnału RTV oraz SAT
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo RTV-SAT 1 wejście	10	WXF256
gniazdo RTV-SAT 2 wejścia	1	WXF257

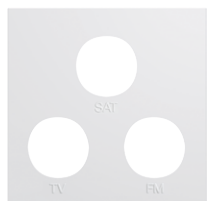

WXD256B

Płytkę czołową do gniazda RTV-SAT, 2 moduły


- 2 moduły
- mocowana na wcisk
- do gniazda RTV-SAT

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD256B
czarny	1	WXD256N

Gniazdo głośnikowe, 1 lub 2 moduły

- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- styki zaciskowe

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo głośnikowe	1	WXF625

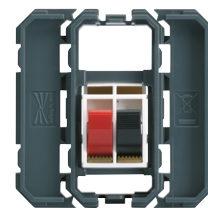

WXF625

Gniazdo audio jack 3,5 mm, 1 lub 2 moduły

- opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- gniazdo 3.5 mm, stereo (mini jack)

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo audio jack 3,5 mm	1	WXF622



WXF622

Gniazdo HDMI, 1 lub 2 moduły

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| maksymalna rozdzielczość | 4096x2160 p60 | - opcja montażu jako 1 lub 2 modułowy
- gniazdo przelotowe HDMI™ typu A,
- gniazdo z wyjściem prostym |
| standard HDMI | 2.0 | |

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo HDMI	1	WXF633



WXF633

Płytki czołowe do gniazd RJ45 i VDI, 1 moduł

- do gniazd RJ45 adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- 1 moduł

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD201B
czarny	10	WXD201N



WXD201B

Płytki czołowe do gniazd RJ45 i VDI, 2 moduły

- do gniazd RJ45, adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD202B
czarny	10	WXD202N



WXD202B

Płytki czołowe do gniazd RJ45 i VDI, z polem opisowym, 1 moduł

- do gniazd RJ45 adaptera RJ45 i modułów multimedialnych
- z polem opisowym
- 1 moduł

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD205B
czarny	10	WXD205N



WXD205B

- do gniazd RJ45 i modułów multimedialnych
- z polem opisowym
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	10	WXD206B
czarny	10	WXD206N



WXD206N



WXF632

Gniazdo HDMI zaciski śrubowe, 2 moduły

- gniazdo HDMI™ typu A,
- gniazdo z wyjściem prostym
- zaciski śrubowe

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo HDMI zaciski śrubowe	1	WXF632




WXF623

Gniazdo audio XLR, 2 moduły

- gniazdo żeńskie z wyjściem prostym
- 3 biegunowe
- z zaciskami śrubowymi
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo audio XLR	1	WXF623

 

WXD744B

Płytko czołowa do gniazd multimedialnych, 2 moduły

- do gniazd multimedialnych
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	1	WXD744B
czarny	1	WXD744N

Elektronika



WXF112

Gniazdo ładowania USB A+A, 2 moduły

zasilanie 230 V~50 Hz
 napięcie wyjściowe 5 V=
 prąd wyjściowy:
 na gniazdo max 3A
 podczas pracy obu gniazd max 3A
 pobór mocy (oczekiwanie) < 0,15 W
 zaciski przyłączeniowe max. 2,5 mm

- z 2 gniazdami USB 2x typ A
- do ładowania urządzeń mobilnych przez przewód USB
- z zaciskami śrubowymi
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo ładowania USB A+A	1	WXF112



WXF113

Gniazdo ładowania USB A+C, 2 moduły

zasilanie 230 V~50 Hz
 napięcie wyjściowe 5 V=
 prąd wyjściowy:
 na gniazdo max 3A
 podczas pracy obu gniazd max 3A
 pobór mocy (oczekiwanie) < 0,15 W
 zaciski przyłączeniowe max. 2,5 mm

- z 2 gniazdami USB 1x typ A + 1x typ C
- do ładowania urządzeń mobilnych przez przewód USB
- z zaciskami śrubowymi
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
gniazdo ładowania USB A+C	1	WXF113



WXD112B

Płytko czołowa do gniazda ładowania USB, 2 moduły

- do gniazd ładowania USB
- 2 moduły

opis	Opak.	Nr kat.
biały	1	WXD112B
czarny	1	WXD112N

Lampka sygnalizacyjna LED podświetlenie czerwone/zielone, 2 moduły

zasilanie	230 V~ ; 50 Hz	- do komunikatów informacji np: dostępności pomieszczeń
ilość lamp LED	4	- kolor podświetlenia czerwony oraz zielony zmieniany za pomocą zewnętrznego łącznika
pobór mocy	max. 0,5 W	- 2 moduły
zaciski przyłączeniowe	max. 2,5 mm	- współpracuje z foliami do sygnalizatora
kolor LED	czerwony/zielony	



opis	Opak.	Nr kat.
lampka LED czerwone/zielone	1	WXF601

WXF601

Lampka sygnalizacyjna LED podświetlenie niebieskie, 2 moduły

zasilanie	230 V~ ; 50 Hz	- do komunikatów informacji lub podświetleń
ilość lamp LED	4	- kolor podświetlenia niebieski
pobór mocy	max. 0,5 W	- możliwość załączenia za pomocą zewnętrznego łącznika
zaciski przyłączeniowe	max. 2,5 mm	- 2 moduły
kolor LED	niebieski	- współpracuje z foliami do sygnalizatora



opis	Opak.	Nr kat.
lampka LED niebieskie	1	WXF602

WXF602

Lampka sygnalizacyjna LED podświetlenie białe, 2 moduły

zasilanie	230 V~ ; 50 Hz	- do komunikatów informacji lub podświetleń
ilość lamp LED	4	- kolor podświetlenia biały
pobór mocy	max. 1 W	- możliwość załączenia za pomocą zewnętrznego łącznika
zaciski przyłączeniowe	max. 2,5 mm	- 2 moduły
kolor LED	biały	- współpracuje z foliami do sygnalizatora



opis	Opak.	Nr kat.
lampka LED białe	1	WXF603

WXF603

Folia do lampki sygnalizacyjnej LED

- nadrukowany symbol nie jest widoczny w stanie wyłączonym sygnalizatora

opis	Opak.	Nr kat.
folia biała	10	WXA601
symbol schody	10	WXA602
symbol winda	10	WXA603
symbol WC 3 folie	10	WXA604



WXA603

Folie dwukolorowe do lampki sygnalizacyjnej

- nadrukowany symbol nie jest widoczny w stanie wyłączonym sygnalizatora

opis	Opak.	Nr kat.
symbol „Nie przeszkadzać/Proszę posprzątać“	10	WXA606
symbol „Proszę wejść/Proszę czekać:“	10	WXA605



WXA606

systo		gallery	
nr. ref.	opis	nr. ref. mechanizmu	nr. ref. płytki czołowej
Łączniki			
WS001	Łącznik uniwersalny 2M biały	WXF003	WXD000B
WS001N	Łącznik uniwersalny 2M czarny	WXF003	WXD000N
WS002	Łącznik schodowy opcja podświetlenia 2M biały	WXF003	WXD001B
WS002N	Łącznik schodowy opcja podświetlenia 2M czarny	WXF003	WXD001N
WS010	Łącznik krzyżowy 2M biały	WXF010	WXD000B
WS010N	Łącznik krzyżowy 2M czarny	WXF010	WXD000N
WS012	Łącznik uniwersalny 1M biały	WXF003	WXD010B
WS012N	Łącznik uniwersalny 1M czarny	WXF003	WXD010N
WS013	Łącznik schodowy opcja podświetlenia 1M biały	WXF003	WXD011B
WS013N	Łącznik schodowy opcja podświetlenia 1M czarny	WXF003	WXD011N
WS020	Łącznik przyciskowy zwierny 2M biały	WXF003	WXD000B
WS020N	Łącznik przyciskowy zwierny 2M czarny	WXF003	WXD000N
WS022	Łącznik przyciskowy zwierny/rozwierny 2M biały	WXF003	WXD000B
WS022N	Łącznik przyciskowy zwierny/rozwierny 2M czarny	WXF003	WXD000N
WS023	Łącznik przyciskowy zwierno/rozwierny 2M biały	WXF003	WXD001B
WS023N	Łącznik przyciskowy zwierno/rozwierny 2M biały	WXF003	WXD001N
WS027	Łącznik przyciskowy zwierny 1M biały	WXF003	WXD010B
WS027N	Łącznik przyciskowy zwierny 1M czarny	WXF003	WXD010N
WS029	Łącznik przyciskowy zwierno/rozwierny 1M biały	WXF003	WXD010B
WS030	Łącznik przyciskowy zwierno/rozwierny podświetl 1M biały	WXF003	WXD011B
WS030N	Łącznik przyciskowy zwierno/rozwierny podświetl 1M czarny	WXF003	WXD011N
Gniazda zasilające			
WS100	Gniazdo 2P+E 16A 2M samozaciski biały	WXF100	WXD100B
WS100N	Gniazdo 2P+E 16A 2M samozaciski czarny	WXF100	WXD100N
WS101	Gniazdo 2P+E 16A 2M zaciski śrubowe biały	WXF100	WXD100B
WS101N	Gniazdo 2P+E 16A 2M zaciski śrubowe czarny	WXF100	WXD100N
WS103	Gniazdo 2P+E z lampką 16A 2M samozaciski biały	WXF100	WXD103B
WS103N	Gniazdo 2P+E z lampką 16A 2M samozaciski czarny	WXF100	WXD103N
WS105	Gniazdo 2P+E DATA 16A 2M samozaciski czerwony	WXF100	WXD104R
WS106	Gniazdo 2P+E DATA 16A 2M zaciski śrubowe czerwony	WXF100	WXD104R
WS697	Klucz do gniazda DATA, czerwony	WXA001	
WS160	Gniazdo SCHUKO samozaciski, 2M, biały	WXF160B	
WS160N	Gniazdo SCHUKO samozaciski, 2M, czarny	WXF160N	
WS161	Gniazdo SCHUKO zaciski śrubowe, 2M, biały	WXF160B	
WS162	Gniazdo SCHUKO zac. śrub., 2M, czerwony	WXF160R	
Gniazda zasilające przelotowe			
WS121	Gniazdo przelotowe 2P+Z 3M biały	WXF421B	
WS121E	Gniazdo przelotowe 2P+Z 3M pomarańcz	WXF421E	
WS121N	Gniazdo przelotowe 2P+Z 3M czarny	WXF421N	
WS121R	Gniazdo przelotowe 2P+Z 3M czerwony	WXF421R	
WS121V	Gniazdo przelotowe 2P+Z 3M zielony	WXF421V	
WS122	Gniazdo przelotowe 2x(2P+Z) 4M biały	WXF422B	
WS122E	Gniazdo przelotowe 2x(2P+Z) 4M pomarańczowy	WXF422E	
WS122N	Gniazdo przelotowe 2x(2P+Z) 4M czarny	WXF422N	
WS122R	Gniazdo przelotowe 2x(2P+Z) 4M czerwony	WXF422R	
WS122V	Gniazdo przelotowe 2x(2P+Z) 4M zielony	WXF422V	
WS123	Gniazdo przelotowe 3x(2P+Z) 6M biały	WXF423B	
WS123E	Gniazdo przelotowe 3x(2P+Z) 6M pomarańczowy	WXF423E	
WS123N	Gniazdo przelotowe 3x(2P+Z) 6M czarny	WXF423N	
WS123R	Gniazdo przelotowe 3x(2P+Z) 6M czerwony	WXF423R	
WS123V	Gniazdo przelotowe 3x(2P+Z) 6M zielony	WXF423V	
WS131	Gniazdo przelotowe DATA 1x(2P+Z) 3M czerwony	WXF431	
WS132	Gniazdo przelotowe DATA 2x(2P+Z) 4M czerwony	WXF432	
WS133	Gniazdo przelotowe DATA 3x(2P+Z) 6M czerwony	WXF433	
WS120	Łącznik do gniazd przelotowych	WS120	

systo
gallery

systo		gallery	
nr. ref.	opis	nr. ref. mechanizmu	nr. ref. płytki czołowej
Gniazda komputerowe			
WS210	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e UTP 1M biały	WXF221	WXD201B
WS210N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e UTP 1M czarny	WXF221	WXD201N
WS211	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e UTP 2M biały	WXF221	WXD202B
WS211N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e UTP 2M czarny	WXF221	WXD202N
WS213	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e FTP 1M biały	WXF222	WXD201B
WS213N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e FTP 1M czarny	WXF222	WXD201N
WS214	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e FTP 2M biały	WXF222	WXD202B
WS214N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 5e FTP 2M czarny	WXF222	WXD202N
WS219	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 UTP 1M biały	WXF225	WXD201B
WS219N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 UTP 1M czarny	WXF225	WXD201N
WS220	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 UTP 2M biały	WXF225	WXD202B
WS220N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 UTP 2M czarny	WXF225	WXD202N
WS222	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 FTP 1M biały	WXF224	WXD201B
WS222N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 FTP 1M czarny	WXF224	WXD201N
WS231	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 STP 1M biały	WXF226	WXD201B
WS231N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 STP 1M czarny	WXF226	WXD201N
WS228	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6a STP 2M biały	WXF228	WXD201B
WS228N	Gniazdo 1x RJ45 kat. 6a STP 2M czarny	WXF228	WXD201N
WS202	Płytki nośna 1x RJ45 1M biały	WXF202	WXD201B
WS202N	Płytki nośna 1x RJ45 1M czarny	WXF202	WXD201N
WS203	Płytki nośna 1x RJ45 2M biały	WXF202	WXD202B
WS203N	Płytki nośna 1x RJ45 2M czarny	WXF202	WXD202N
Akcesoria			
WS687	Zaślepka z wyjściem przewodu fi 8mm 1M biały	WXF687B	
WS688	Zaślepka, 1M, biały	WXF688B	
WS688N	Zaślepka, 1M, czarny	WXF688N	
WS689	Zaślepka, 2M, biały	WXF689B	
WS689N	Zaślepka, 2M, czarny	WXF689N	
WS690	Lampka sygnalizacyjna 250V 1,5mA, niebieska	WXA690	
WS691	Lampka sygnalizacyjna 250V 2mA, czerwona	WXA691	
WS155	Przyłącze kablowe 2M biały	WXF155	WXD155B
WS155N	Przyłącze kablowe 2M czarne	WXF155	WXD155N
Gniazda multimedialne			
WS290	Gniazdo głośnikowe 1M biały	WXF625	WXD201B
WS290N	Gniazdo głośnikowe 1M czarny	WXF625	WXD201N
WS291	Gniazdo głośnikowe 2M biały	WXF625	WXD202B
WS291N	Gniazdo głośnikowe 2M czarny	WXF625	WXD202N
WS266	Gniazdo audio XLR 2M biały	WXF623	WXD744B
WS270	Gniazdo optyczne SC 2M biały	WXF645	WXD202B
WS278	Gniazdo audio jack 3,5 mm 2M biały	WXF622	WXD202B
WS110	Gniazdo ładowania USB A+A 2M biały	WXF112 lub WXF113	WXD112B
WS110N	Gniazdo ładowania USB A+A 2M czarny	WXF112 lub WXF113	WXD112N
WS263	Gniazdo HDMI przelotowe 2M biały	WXF633	WXD202B
WS263N	Gniazdo HDMI przelotowe 2M czarny	WXF633	WXD202N
WS250	Gniazdo TV końcowe 2M biały	WXF250	WXD251B
WS250N	Gniazdo TV końcowe 2M czarny	WXF250	WXD251N
WS253	Gniazdo RTV końcowe 2M biały	WXF253	WXD253B
WS253N	Gniazdo RTV końcowe 2M czarny	WXF253	WXD253N
WS256	Gniazdo RTV-SAT 1 wejście 2M biały	WXF256	WXD256B
WS256N	Gniazdo RTV-SAT 1 wejście 2M czarny	WXF256	WXD256NC
WS257	Gniazdo RTV-SAT 2 wejścia 2M biały	WXF257	WXD256B
WS257N	Gniazdo RTV-SAT 2 wejścia 2M czarny	WXF257	WXD256NC



Centrala firmy

Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe (CBS) Hager

CBS Tychy

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie”, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Poznań

Hager Polo Sp. z o.o.
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Poznań
Malta Office Park Budynek D
PL 61-131 Poznań, ul. Abp A. Baraniaka 88

CBS Gdańsk

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszeki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl



Wspieramy
Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrze