

System kanałów
elektroinstalacyjnych z PVC

tehalit.LF



:hager

- Kanał elektroinstalacyjny ze wstępnie zamontowanymi łącznikami od LF30030 do łatwego układania podczas montażu jednoosobowego.
- Wstępnie zamontowane, przestawne klamry od wersji LF30060.
- Otworowanie podstawy w odstępach co 125 mm (z wyjątkiem kanału LF10010 - brak perforacji).
- Kąty wewnętrzne i zewnętrzne regulowane +/- 7° (LFF30064, LFF30063, LFF40064, LFF40063, LFF40094, LFF40093, LFF40114, LFF40113, LFF60064, LFF60063, LFF60094, LFF60093, LFF60114, LFF60113).
- Możliwość montażu kanału również w pionie dzięki zatrzaskowej pokrywie tehalit.LF.
- Standardowa perforacja podstawy profilu.
- Łatwy montaż profili na ścianie dzięki łącznikom podstawy - seria tehalit.LF.
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyłeń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.

Kolor

RAL 9016, biały
RAL 7035, jasnoszary
RAL 7030, szary
RAL 9011, czarny

Materiał

PVC (twarde)

Sprawdź system tehalit.LF →



Głębokość/ Wysokość	Kolor	Referencja podstawa z pokrywą	Opak. (mb.)	Wypożyczenie	Kąt zewnętrzny regulowany
10x10	biały	LF100 100 9016	84		
15x15	biały	LF100 100 9016	44		
15x15	czarny	LF150 1509 011	44		
18x45	biały	LF180 450 9016	28		LF180 454 9016
20x20	biały	LF200 200 9016	36		
20x35	biały	LF200 350 9016	40		LFF200 354 9016
20x35	czarny	LF200 350 9011	40		LFF200 354 9011
20x35	biały	LF200 360 9016	40	2 komory	LFF200 354 9016
25x25	biały	LF250 250 9016	42		LF250 254 9016
30x30	biały	LF300 300 9016	56		LF300 304 9016
30x45	biały	LF300 450 9016	32		LF300 454 9016
30x45	czarny	LF300 450 9011	32		LF300 454 9011
30x60	biały	LF300 600 9016	32		LF300 604 9016
40x40	biały	LF400 400 9016	32		LF400 404 9016
40x60	biały	LF400 600 9016	24	można dołożyć 1 przegrodę	LF400 404 9016
40x60	czarny	LF400 600 9011	24	można dołożyć 1 przegrodę	LF400 604 9011
40x60	biały	LF400 610 9016	24	2 komorowy	LF400 404 9016
40x90	biały	LF400 900 9016	20	można dołożyć 1 przegrodę	LF400 904 9016
40x110	biały	LF401 100 9016	16	można dołożyć 3 przegrody	LF401 104 9016
60x60	biały	LF600 600 9016	16	można dołożyć 1 przegrodę	LF600 604 9016
60x90	biały	LF600 900 9016	16	można dołożyć 1 przegrodę	LF600 904 9016
60x110	biały	LF601 100 9016	16	można dołożyć 3 przegrody	LF601 104 9016
60x110	czarny	LF601 100 9011	16	można dołożyć 3 przegrody	LF601 104 9011
60x110	biały	LF601 110 9016	16	2 komorowy	LF601 114 9016
60x150	biały	LF601 500 9016	8	można dołożyć 3 przegrody	LF601 504 9016
60x190	biały	LF601 900 9016	8	można dołożyć 3 przegrody	LF601 904 9016
60x230	biały	LF602 300 9016	8	można dołożyć 3 przegrody	LF602 304 9016

Długość dostarczana

Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)

Palność

UL94V0 (trudno zapalne)
DIN 4102, B1

Forma dostawy

Podstawa kanału, pokrywa kanału, łączniki (1 para/2m) (od LF30030), klamry (2szt./m) (od LF30060)

Temperatura pracy

-5°C do +60°C


Stopień ochrony

IP30/IK07



Kąt wewnętrzny regulowany	Kąt płaski	Element T	Końcówka	Przegroda	Złącze podstawy
			LF1501569016		
			LF1501569011		
LF1804539016	LF1804559016	LF1804589016	LF1804569016		
			LF200 206 9016		
LFF200 353 9016	LFF 200 355 9016	LFF 200 358 9016	LFF 200 356 9016		
LFF200 353 9011	LFF 200 355 9011	LFF 200 358 9011	LFF 200 356 9011		
LFF200 353 9016	LFF 200 355 9016	LFF 200 358 9016	LFF 200 356 9016		
LF250 253 9016	LF250 255 9016	LF250 258 9016	LF250 256 9016		
LF300 303 9016	LF300 305 9016	LF300 308 9016	LF300 306 9016		LFF60J9016
LF300 453 9016	LF300 455 9016	LF300 458 9016	LF300 456 9016		
LF300 453 9011	LF300 455 9011	LF300 458 9011	LF300 456 9011		
LF300 603 9016	LF300 605 9016	LF300 608 9016	LF300 606 9016		LFF60J9016
LF400 403 9016	LF400 405 9016	LF400 408 9016	LF400 406 9016		LFF60J9016
LF400 403 9016	LF400 405 9016	LF400 408 9016	LF400 406 9016	M2024	LFF60J9016
LF400 603 9011	LF400 605 9011	LF400 608 9011	LF400 606 9011	M2024	
LF400 403 9016	LF400 405 9016	LF400 408 9016	LF400 406 9016		LFF60J9016
LF400 903 9016	LF400 905 9016	LF400 908 9016	LF400 906 9016	M2024	LFF09079016
LF401 103 9016	LF401 105 9016	LF401 108 9016	LF401 106 9016	M2024	LFF11079016
LF600 603 9016	LF600 605 9016	LF600 608 9016	LF600 606 9016	M2026	LFF60J9016
LF600 903 9016	LF600 905 9016	LF600 908 9016	LF600 906 9016	M2026	LFF09079016
LF601 103 9016	LF601 105 9016	LF601 108 9016	LF601 106 9016	M2026	LFF11079016
LF601 103 9011	LF601 105 9011	LF601 108 9011	LF601 106 9011	M2026	
LF601 113 9016	LF601 115 9016	LF601 118 9016	LF601 116 9016		LFF11079016
LF601 503 9016	LF601 505 9016	LF601 508 9016	LF601 506 9016	M2026	LF15029016
LF601 903 9016	LF601 905 9016	LF601 908 9016	LF601 906 9016	M2026	LF19029016
LF602 303 9016	LF602 305 9016	LF602 308 9016	LF602 306 9016	M2026	LF23029016

Szukasz niezawodnego systemu kanałów, który przyspieszy Twoją pracę?

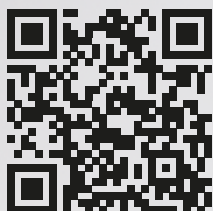

Zobacz film
i sprawdź
kanały tehalit.LF



Montaż pionowy i poziomy – elastyczność instalacji w każdej przestrzeni

Separacja kabli – bezpieczne prowadzenie przewodów elektrycznych i teleinformatycznych

Klamry wstępnie zamontowane – szybsze i łatwiejsze układanie przewodów

Zintegrowane łączniki – montaż możliwy przez jedną osobę

Regulowane narożniki – idealne dopasowanie do każdej ściany

Zakres regulacji kąta 83°-97° – precyzyjne prowadzenie nawet w trudnych miejscach

:hager

Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

hager.pl

25PL0148