

Tabela odpowiedników

fv+

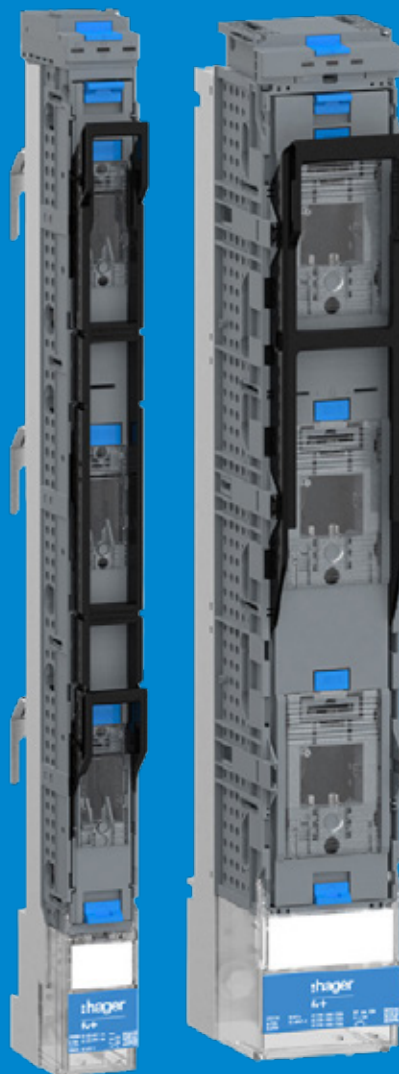


Tabela odpowiedników fv+

Referencja serii LVS	Referencja serii fv+ LV8	Opis fv+
LVSG00RPX	LV8SG00RTPS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00 3P 160A 690VAC, szyny 185mm, zaciski klatkowe 95mm ²
LVSG00SPX	LV8SG00STPS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00 3P 160A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M8
LVSG00TRPX	LV8SG00H RTPWS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00 3P 160A 690VAC, szyny 185mm, zaciski klatkowe 95mm ² , wsporniki podwyższone
LVSG00TSPX	LV8SG00HSTPWS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00 3P 160A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M8, wsporniki podwyższone
	LV8SG00HSTPSUS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00 3P 160A 690VAC, Elektroniczna Kontrola Wkładek, szyny 185mm, zaciski M8, wsporniki podwyższone
LVSG1CPSUX	LV8SG1STPSUS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH1 3P 250A 690VAC, Elektroniczna Kontrola Wkładek, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVSG1CPX	LV8SG1STPS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH1 3P 250A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
	LV8SG2STPSUS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH2 3P 400A 690VAC, Elektroniczna Kontrola Wkładek, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVSG2CPX	LV8SG2STPS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH2 3P 400A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVSG3CPSUX	LV8SG3STPSUS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH3 3P 630A 690VAC, Elektroniczna Kontrola Wkładek, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVSG3CPX	LV8SG3STPS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH3 3P 630A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVSR1VPVK4	LV8SR1VPVKS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH1 3P 250A 690VAC, szyny 185mm, zaciski pryzmowe V
LVSR2VPVK4	LV8SR2VPVKS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH2 3P 400A 690VAC, szyny 185mm, zaciski pryzmowe V
LVSR3VPVK4	LV8SR3VPVKS	FV+ Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH3 3P 630A 690VAC, szyny 185mm, zaciski pryzmowe V
LVDR1260CPX	LV8SDR1260STP	FV+ listwa bliźniacza NH3 3P 1250A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVDR800CPX	LV8SDR800STP	FV+ listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC, szyny 185mm, zaciski śrubowe M12
LVTG1000CP	LV8STG1000STP	FV+ listwa zasilająca NH3 1000A 690VAC, szyny 185mm, zwieracze nożowe, zaciski śrubowe M12
LVTG1000TP	LV8STG1000TP	FV+ rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 690VAC, szyny 185mm, zwieracze nożowe, zaciski śrubowe M12

Więcej na stronie:

[Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH fv+](#)

Centrala firmy

Hager Polska sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

**Centra Biurowo-Szkoleniowe
(CBS) Hager****CBS Tychy**

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie”, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Poznań

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Poznań
Malta Office Park Budynek D
PL 61-131 Poznań, ul. Abp A. Baraniaka 88

CBS Gdańsk

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszeki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl