

Diseño y resistencia



DESIGN PLUS
powered by light+building

01 Para ambientes rigurosos o de trabajo: piscinas, garajes...

La gama cubyko se distingue por su refinado diseño, que se adapta a todos los entornos y resiste todas las estaciones.




02 De empotrar y de superficie

Disponible en color blanco y en gris, existen 2 versiones:
- Componible: flexibilidad en la gestión del stock.
- Monobloc: una sola referencia a gestionar.


03 Máximo espacio para el cableado

La fijación del soporte con tornillos de 1/4 de vuelta y el amplio espacio par el cableado hacen muy cómodo su manejo.

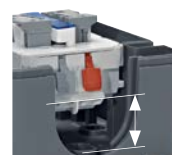

04 IP55 Total estanqueidad

5 elementos garantizan una óptima protección y total estanqueidad (patente cubyko).

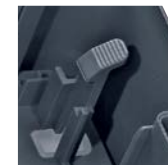


05 Sistema de clipaje patentado

Mecanismos con sistema de clipaje fácil, rápido e intuitivo patentado por cubyko.

06 Diseño premiado

El diseño cubyko realizado por Erwin Van Handenhoven, Director de Diseño Hager Group, fue premiado en la feria Light and Building 2014.

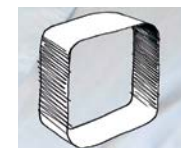

DESIGN PLUS
powered by light+building

07 Amplia gama

Hasta 3 elementos en horizontal y 2 en vertical, conmutadores, pulsadores, interruptores con llave, tomas schuko, paro de emergencia... elementos para todas las necesidades!.



Más información en hager.es/cubyko

Anillo luminoso para una gran visibilidad

La versión en superficie de cubyko,
destaca por su gran visibilidad
gracias a un anillo luminoso LED,
disponible en colores blanco o azul.



:hager


Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
hager.com/es



Tu distribuidor

mecanismo cubyko

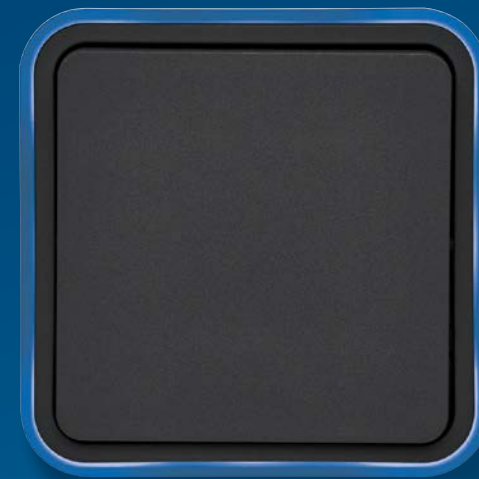

IP55

Total estanqueidad.
Para todos los entornos.

:hager

DC381bE23