

lumina



Увімкни власний СТИЛЬ.


Відкрийте для себе нові серії,
які адаптовані до сучасного життя.

:hager



lumina soul

Ваш комфорт.

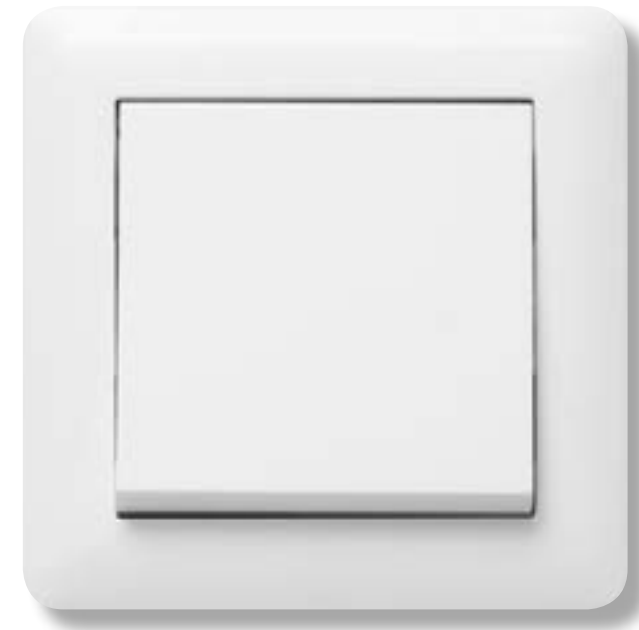

Lumina soul - це ваш комфорт у будь-яких умовах. Ця серія для тих, хто цінує прості рішення. Це функціональність та яскравий штрих до будь-якого інтер'єру.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Колір: білий глянцевий RAL9016



lumina intense

Більше натхнення?



Класичні кольори, що відкривають нові можливості. Білі, срібні та чорні аксесуари із серії lumina intense розроблені для людей, які очікують ідеальної гармонії навіть у найдрібніших деталях.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Доступні кольори: білий гляцевий RAL9016, срібний матовий RAL9006, чорний матовий RAL9004



lumina passion

Відкрий нові МОЖЛИВОСТІ.



Ви потребуєте більше вражень? Завдяки вишуканим матеріалам, які використовуються для виготовлення рамок серії Lumina passion, проста розетка стає унікальною деталлю, яка порадує навіть найвибагливіших творців власного стилю.




Матеріал рамок: скло чорне, скло біле, алюміній срібний, алюміній чорний, алюміній латунь, дерево бук, дерево дуб античний

lumina рамки

Габаритні розміри



01 Надійний механізм

Механізм підходить для всіх рамок серії Lumina. Випускається в комплекті з клавішею або відповідним гніздовим елементом.

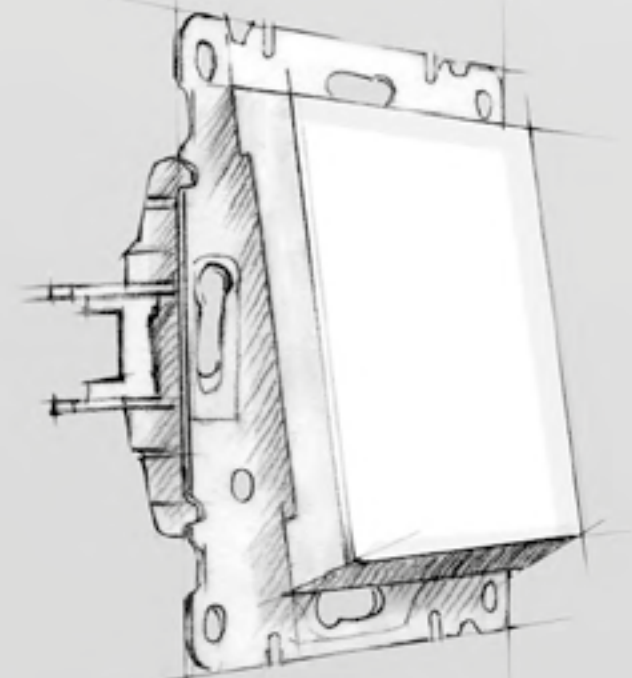


02 Три стиля рамок

Неважливо, що Ви оберете - класичний дизайн lumina soul або гармонію в серії lumina intense, чи зупините свій вибір на пристрасі у серії lumina passion. Це Ваше право, адже Ви обираєте стиль.

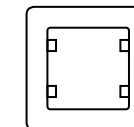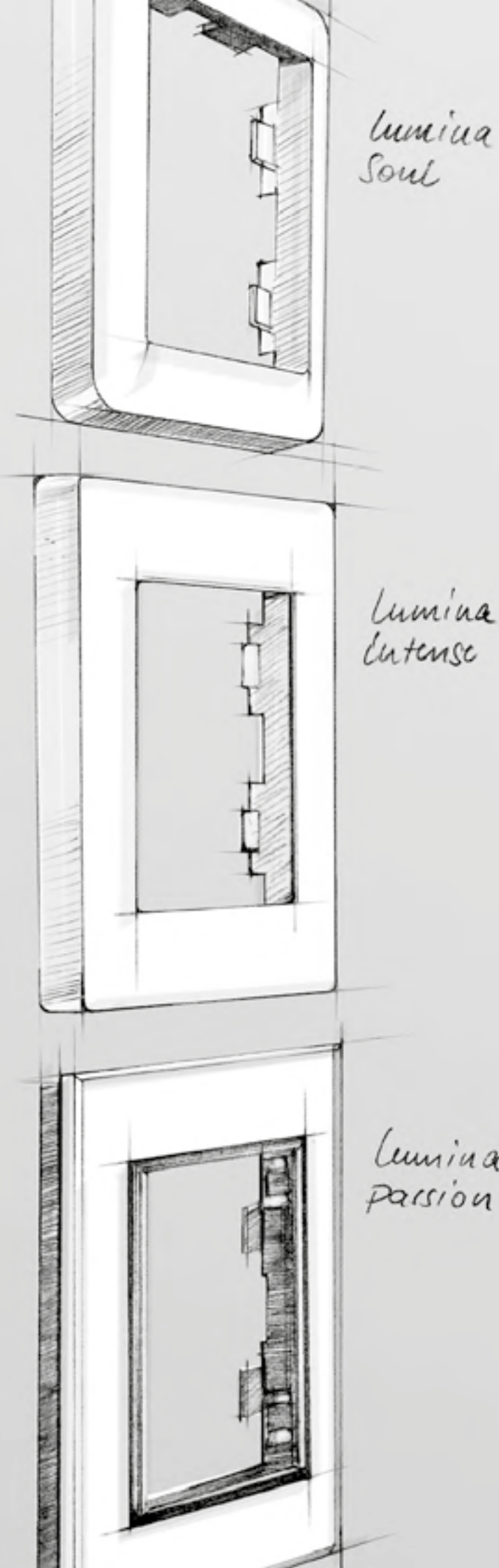


lumina soul

рамка 1-кратна
шир. 80 мм х вис. 80 мм

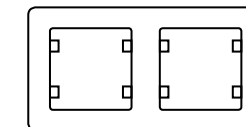


рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 151 мм х вис. 80 мм, 2-кратна
шир. 222 мм х вис. 80 мм, 3-кратна
шир. 293 мм х вис. 80 мм, 4-кратна
шир. 364 мм х вис. 80 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 151 мм х шир. 80 мм, 2-кратна
вис. 222 мм х шир. 80 мм, 3-кратна
вис. 293 мм х шир. 80 мм, 4-кратна
вис. 364 мм х шир. 80 мм, 5-кратна

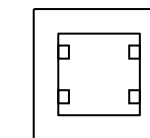


lumina intense

рамка 1-кратна
шир. 87,4 мм х вис. 87,4 мм

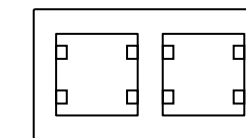


рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 158,5 мм х вис. 87,4 мм, 2-кратна
шир. 229,8 мм х вис. 87,4 мм, 3-кратна
шир. 300,4 мм х вис. 87,4 мм, 4-кратна
шир. 371,4 мм х вис. 87,4 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 158,5 мм х шир. 87,4 мм, 2-кратна
вис. 229,8 мм х шир. 87,4 мм, 3-кратна
вис. 300,4 мм х шир. 87,4 мм, 4-кратна
вис. 371,4 мм х шир. 87,4 мм, 5-кратна

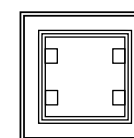

lumina passion

рамка 1-кратна
шир. 91,5 мм х вис. 91,5 мм

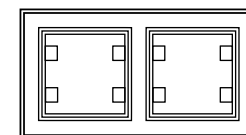

рамки від 2-кратної до 4-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 162,5 мм х вис. 91,5 мм, 2-кратна
шир. 233,5 мм х вис. 91,5 мм, 3-кратна
шир. 304,5 мм х вис. 91,5 мм, 4-кратна

рамки від 2-кратної до 3-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 162,5 мм х шир. 91,5 мм, 2-кратна
вис. 233,5 мм х шир. 91,5 мм, 3-кратна

- Доступні кольори: білий глянцевий RAL9016, чорний матовий RAL9004, срібний чорний RAL9006,
- Номинальна напруга: 250 В~, 50/60 Гц
- Номинальний струм комутації: 10 АХ - навантаження люмінесцентних ламп та ламп розжарювання
- Переріз проводів підключення:
Самозажимні клеми:
для кабелів: мін. 2х1 мм²; макс. 2х2,5 мм²

Гвинтові клеми розеток:
для кабелів: мін. 2х1,5 мм²; макс. 2х2,5 мм²


- Пакування: всі вироби індивідуально запаковані
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006

Позначені таким символом вироби, в комплекті з прокладками для підвищення ступеню до IP44, можна використовувати для прихованого монтажу в вологих приміщеннях

упаковка № арт.

Рамки

Рамки lumina soul

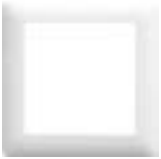	Рамки білі гляцеві		
	1-кратна	12	WL5010
	горизонтальна:	2-кратна	25 WL5220
		3-кратна	20 WL5230
		4-кратна	25 WL5240
		5-кратна	6 WL5250
	вертикальна:	2-кратна	25 WL5120
		3-кратна	20 WL5130
		4-кратна	25 WL5140
		5-кратна	6 WL5150

Адаптери для зовнішньої установки

	Адаптер з/у основний		
	білий	12	WL5410
	модуль основний 1-кратний		
	– ступінь захисту IP20		
	– тільки для рамок lumina soul		

	Адаптер з/у додатковий		
	білий	12	WL5420
	Додаткові адаптери створюють 2-, 3-, 4-, 5-кратні конструкції додаванням до основного		
	– ступінь захисту IP20		
	– тільки для рамок lumina soul		

Рамки lumina intense


	Рамки білі гляцеві		
	1-кратна	12	★ WL5510
	горизонтальна:	2-кратна	25 ★ WL5720
		3-кратна	20 ★ WL5730
		4-кратна	25 ★ WL5740
		5-кратна	6 ★ WL5750
	вертикальна:	2-кратна	25 ★ WL5620
		3-кратна	20 ★ WL5630
		4-кратна	25 ★ WL5640
		5-кратна	6 ★ WL5650

Рамки срібні матові

	Рамки білі гляцеві		
	1-кратна	12	★ WL5512
	горизонтальна:	2-кратна	25 ★ WL5722
		3-кратна	20 ★ WL5732
		4-кратна	25 ★ WL5742
		5-кратна	6 ★ WL5752
	вертикальна:	2-кратна	25 ★ WL5622
		3-кратна	20 ★ WL5632
		4-кратна	25 ★ WL5642
		5-кратна	6 ★ WL5652

** Виріб доступний по запиту

упаковка № арт.

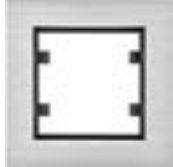	Рамки алюміній срібні		
	1-кратна	6	★ WL9012
	горизонтальна:	2-кратна	1 ★ WL9222
		3-кратна	1 ★ WL9232
		4-кратна	1 ★ WL9242
	вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9122
		3-кратна	1 ★ WL9132
	– метал, алюмінієвий профіль шліфований		
	– з чорною проміжною рамкою		

	Рамки алюміній чорні		
	1-кратна	6	★ WL9013
	горизонтальна:	2-кратна	1 ★ WL9223
		3-кратна	1 ★ WL9233
		4-кратна	1 ★ WL9243
	вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9123
		3-кратна	1 ★ WL9133
	– метал, алюмінієвий профіль шліфований		
	– з чорною проміжною рамкою		

	Рамки алюміній латунь		
	1-кратна	6	★ WL9014
	горизонтальна:	2-кратна	1 ★ WL9224
		3-кратна	1 ★ WL9234
		4-кратна	1 ★ WL9244
	вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9124
		3-кратна	1 ★ WL9134
	– метал, алюмінієвий профіль шліфований		
	– з чорною проміжною рамкою		

	Рамки дерево бук		
	1-кратна	6	★ WL9015
	горизонтальна:	2-кратна	1 ★ WL9225
		3-кратна	1 ★ WL9235
		4-кратна	1 ★ WL9245
	вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9125
		3-кратна	1 ★ WL9135
	– деревина		
	– з чорною проміжною рамкою		

	Рамки дерево дуб античний		
	1-кратна	6	★ WL9016
	горизонтальна:	2-кратна	1 ★ WL9226
		3-кратна	1 ★ WL9236
		4-кратна	1 ★ WL9246
	вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9126
		3-кратна	1 ★ WL9136
	– деревина		
	– з чорною проміжною рамкою		

Акcesуари

Проміжні рамки для рамок lumina passion			
біла	1-кратна	20	★ WL5320
срібна	2-кратна	20	★ WL5322
чорна	3-кратна	20	★ WL5323

– як заміна заводської проміжної рамки

упаковка № арт.

Вимикачі

Вимикачі одноклавішні

	Вимикач 1-полюсний		
	білий	12	WL0010
	срібний	12	★ WL0012
	чорний	12	★ WL0013
	10 АХ, 250 В~		
	– 1-полюсний		
	– з самозажимними клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	Вимикач універсальний		
	білий	12	WL0020
	срібний	12	★ WL0022
	чорний	12	★ WL0023
	10 АХ, 250 В~		
	– 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач		
	– з самозажимними клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	Вимикач хрестовий		
	білий	12	WL0030
	срібний	12	★ WL0032
	чорний	12	★ WL0033
	10 АХ, 250 В~		
	– з самозажимними клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	Вимикач 2-полюсний		
	білий	12	WL0060
	срібний	12	★ WL0062
	чорний	12	★ WL0063
	10 АХ, 250 В~		
	– з 2 незалежними входами		
	– з самозажимними клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		



Вимикачі багатоклавішні




	Вимикач 2-клавішний		
	білий	12	WL0040
	срібний	12	★ WL0042
	чорний	12	★ WL0043
	10 АХ, 250 В~		
	– з самозажимними клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	Вимикач 2-клавішний універсальний		
	білий	12	WL0050
	срібний	12	★ WL0052
	чорний	12	★ WL0053
	10 АХ, 250 В~		
	– може використовуватись як вимикач або перемикач		
	– з гвинтовими клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	Вимикач 3-клавішний		
	білий	12	WL0070
	срібний	12	★ WL0072
	чорний	12	★ WL0073
	10 АХ, 250 В~		
	– 3 незалежні кола		
	– з гвинтовими клемами		
	– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		

	упаковка	№ арт.
Кнопки 1-клавішні		
	Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт	
	білий	12 WL0110
	срібний	12 ★ WL0112
	чорний	12 ★ WL0113
10 AX, 250 В~ - 1-полюсний - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		
Вимикачі з підсвіткою		
	Вимикач 1-полюсний з підсвіткою	
	білий	12 WL0210
	срібний	12 ★ WL0212
	чорний	12 ★ WL0213
10 AX, 250 В~ - 1-полюсний - неонові лампи в комплекті - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		
	Вимикач універсальний з підсвіткою	
	білий	12 WL0220
	срібний	12 ★ WL0222
	чорний	12 ★ WL0223
10 AX, 250 В~ - 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		
	Вимикач 2-клавішний з підсвіткою	
	білий	12 WL0240
	срібний	12 ★ WL0242
	чорний	12 ★ WL0243
10 AX, 250 В~ - неонові лампи в комплекті - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844		
	Вимикач 1-тактовий з підсвіткою	
	білий	12 WL0410
	срібний	12 ★ WL0412
	чорний	12 ★ WL0413
10 AX, 250 В~ - 1-полюсний, кнопковий - неонові лампи в комплекті - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844		
	Вимикач 1-тактовий з підсвіткою	
	білий	12 ★ WL0610
	срібний	12 ★ WL0612
	чорний	12 ★ WL0613
16 AX, 250 В~ - 1-полюсний, кнопковий - неонові лампи в комплекті - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844		

 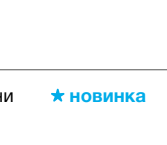	упаковка	№ арт.
Вимикачі для жалюзі		
	Вимикач для жалюзі	
	білий	12 WL0310
	срібний	12 ★ WL0312
	чорний	12 ★ WL0313
10 AX, 250 В~ - з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках - 1-полюсний - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		
	Вимикач для жалюзі «Контактор» 1-тактовий	
	білий	12 WL0320
	срібний	12 ★ WL0322
	чорний	12 ★ WL0323
10 AX, 250 В~ - з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках - 1-полюсний - з самозажимними клемми - опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884		
	Комплект прокладок для вимикачів	
		10 53 1884
	- для досягнення рівня захисту IP44 в клавішних вимикачах	
	Вимикачі для готельних карток	
	Вимикач для готельних карток	
	білий	12 WL0510
	срібний	12 ★ WL0512
	чорний	12 ★ WL0513
10 AX, 250 В~ товщина карти 0,8 ... 1,2 мм, ширина max. 55 мм - з вимикачем механічним, 1-полюсним - підсвітка при вийнятій картці - з самозажимними клемми и - картка в комплекті		
Акcesуари для вимикачів		
Клавіші з символами		
	Клавіша з символом „Дзвоник”	
	біла	18 WL6010
	срібна	18 ★ WL6012
	чорна	18 ★ WL6013
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача		
	Клавіша з символом „Світло”	
	біла	18 WL6020
	срібна	18 ★ WL6022
	чорна	18 ★ WL6023
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача		
	Клавіша з символом „Сходи”	
	біла	18 WL6030
	срібна	18 ★ WL6032
	чорна	18 ★ WL6033
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача		

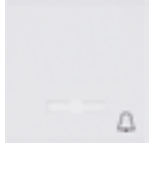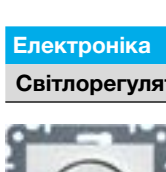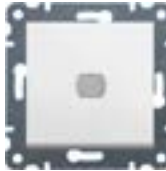	упаковка	№ арт.
Клавіші з символами та підсвіткою		
	Клавіша з символом „Дзвоник”	
	біла	18 WL6110
	срібна	18 ★ WL6112
	чорна	18 ★ WL6113
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою		
	Клавіша з символом „Світло”	
	біла	18 WL6120
	срібна	18 ★ WL6122
	чорна	18 ★ WL6123
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою		
	Клавіша з символом „Сходи”	
	біла	18 WL6130
	срібна	18 ★ WL6132
	чорна	18 ★ WL6133
- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою		
Електроніка		
Світлорегулятор поворотний		
	Світлорегулятор поворотний	
	білий	12 WL4010
	срібний	12 ★ WL4012
	чорний	12 ★ WL4013
лампи розжарювання 60 – 600 Вт; лампи галогенові 230В 60 – 600 Вт; 250В~, 50 Гц - з поворотним вимиканням - запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження - з підсвіткою - з гвинтовими клемми		
Світлорегулятор нажимний		
	Світлорегулятор нажимний IR	
	білий	12 WL4030
	срібний	12 ★ WL4032
	чорний	12 ★ WL4033
лампи розжарювання 60 – 300 Вт; лампи галогенові 230В 60 – 300 Вт; 250В~, 50 Гц - з кнопковим вимиканням - запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження - можливо керування за допомогою інфрачервоного пульта стандарт RC5 - з гвинтовими клемми		
Датчик руху		
	Датчик руху 1,1 м**	
	білий	12 WL4110
	срібний	12 ★ WL4112
	чорний	12 ★ WL4113
230В~; 50/60 Гц лампи розжарювання 250 Вт; лампи LED 230 В 50 Вт висота монтажу 1,1 м діапазон детекції 5 м кут детекції 94° регуляція освітленості 10 – 1000 лк - з 2 потенціометрами для регулювання інтенсивності освітлення і затримки часу відключення		

упаковка № арт.

Розетка для зарядки USB



Розетка для зарядки USB**

біла	12	★	WL4210
срібна	12	★	WL4212
чорна	12	★	WL4213

230 В~, 50/60 Гц
вихідний струм на роз'єм макс. 2,0 А
вихідний струм під час роботи обох роз'ємів макс. 2,0 А

- з 2 роз'ємами USB тип А
- для зарядки мобільних пристроїв по кабелю USB

Розетки

Розетка без заземлення



Розетка без заземлення

біла	12		WL1010
срібна	12	★	WL1012
чорна	12	★	WL1013

16 А, 250 В~

- 2 полюсна
- з гвинтовими контактами

Розетки з заземленням



Розетка з центральним контактом заземлення „DATA”

червона гвинтові клемми	12	★	WL1029
червона гвинтові клемми**	12		WL1429

16 А, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- червона накладка



** Виріб доступний по запиту

** Виріб доступний по запиті

упаковка	№ арт.
	Комплект прокладок IP-44 для розеток з кришкою 18 WL7023 - для досягнення рівня захисту IP44 в розетках з кришкою
	Розетка подвійна з контактами заземлення біла 12 ★ WL1250 срібна 12 ★ WL1252 чорна 12 ★ WL1253 16 A, 250 В~ - в комплекті з рамкою та накладкою - з гвинтовими клемами
	Розетка подвійна з контактами заземлення з захисними шторками біла 12 ★ WL1260 срібна 12 ★ WL1262 чорна 12 ★ WL1263 16 A, 250 В~ - в комплекті з рамкою та накладкою - з гвинтовими клемами
Розетки з заземленням	
	Розетка з контактами заземлення гвинтові клеми біла 12 WL1050 срібна 12 ★ WL1052 чорна 12 ★ WL1053 самозажимні клеми** біла 12 ★ WL1450 срібна 12 ★ WL1452 чорна 12 ★ WL1453 16 A, 250 В~ - 2–полюсна з заземленням
	Розетка з контактами заземлення з захисними шторками гвинтові клеми біла 12 WL1060 срібна 12 ★ WL1062 чорна 12 ★ WL1063 самозажимні клеми** біла 12 ★ WL1460 срібна 12 ★ WL1462 чорна 12 ★ WL1463 16 A, 250 В~ - 2–полюсна з заземленням - підвищений захист від дотику

** Виріб доступний по запиті

упаковка	№ арт.
	Розетка з контактами заземлення з кришкою гвинтові клеми біла 12 WL1150 срібна 12 ★ WL1152 чорна 12 ★ WL1153 самозажимні клеми** біла 12 ★ WL1550 срібна 12 ★ WL1552 чорна 12 ★ WL1553 16 A, 250 В~ - 2–полюсна з заземленням - опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023
	Розетка з контактами заземлення з кришкою з захисними шторками гвинтові клеми біла 12 WL1160 срібна 12 ★ WL1162 чорна 12 ★ WL1163 самозажимні клеми** біла 12 ★ WL1560 срібна 12 ★ WL1562 чорна 12 ★ WL1563 16 A, 250 В~ - 2–полюсна з заземленням - підвищений захист від дотику - опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023
Мультимедійні розетки	
Розетки акустичні	
	Розетка акустична одинарна біла 12 WL3310 срібна 12 ★ WL3312 чорна 12 ★ WL3313 - для підключення 1 гучномовця
Розетки HDMI	
	Розетка HDMI** біла 12 ★ WL2610 срібна 12 ★ WL2612 чорна 12 ★ WL2613 - з роз'ємом HDMI™ тип А, вер. 1.3

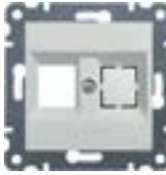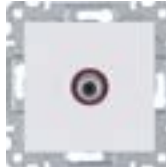упаковка	№ арт.
Інформаційні розетки	
	Панель подвійна для RJ12/RJ45 біла 12 WL2320 срібна 12 ★ WL2322 чорна 12 ★ WL2323 - для монтажу модулів RJ12/RJ45 стандарту Keystone Jack
	Телефонні, комп'ютерні роз'єми модуль RJ-45 UTP, 5е кат., безінструментальний, SLIM WL9002 модуль RJ-45 UTP, 6 кат. 11014620 модуль RJ-45 FTP, 6 кат. 11014720 - UTP неекраниваний - FTP екраниваний
	Мультимедійні роз'єми Модуль F-Type для підключення 11017001 - UTP неекраниваний - FTP екраниваний
Аксесуари	
	Лицьова панель для розеток RTV-SAT біла 12 WL6310 срібна 12 ★ WL6312 чорна 12 ★ WL6313 - з можливістю розриву штекера для входу SAT
	Розетка TV, одинарна біла 12 WL3210 срібна 12 ★ WL3212 чорна 12 ★ WL3213 діапазон частот SAT 5-862 МГц затухання сигналу SAT 0,5 дБ - для інсталяцій DVB-T - прийом сигналу ефірного та кабельного - для структур з'єднання типу «Зірка» - самозажимні клеми
	Розетка SAT, одинарна біла 12 WL3230 срібна 12 ★ WL3232 чорна 12 ★ WL3233 діапазон частот SAT 5-2400 МГц затухання сигналу SAT 0,5 дБ - для інсталяцій SAT - роз'єм типу „F” - для прийому супутникового сигналу - для структур з'єднання типу «Зірка» - самозажимні клеми

упаковка	№ арт.
Аксесуари	
	Панель з заглушкою біла 12 WL7010 срібна 12 ★ WL7012 чорна 12 ★ WL7013
Кабельний вивід	
	Кабельний вивід** білий 12 ★ WL7030 срібний 12 ★ WL7032 чорний 12 ★ WL7033 - макс. діаметр проводу 9 мм
Адаптер 45x45 мм	
	Адаптер для встановлення пристроїв стандарту 45 x 45 мм білий 12 WL2510 срібний 12 ★ WL2510 чорний 12 ★ WL2510
Адаптер 50x50 мм	
	Адаптер для встановлення пристроїв стандарту 50x50 мм білий 12 WL5310 срібний 12 ★ WL5310 чорний 12 ★ WL5310

** Виріб доступний по запиті



**Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
“Поло-Електрообладнання”**
вул. Сім'ї Кульженків, 12Б,
04074, Київ

тел./факс. (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

hager.ua